


ALI 24-2L

- Alimentation linéaire pour moteur avec électronique intégrée ou carte électronique
- Protégé en entrée et en sortie
- Ondulation de sortie $\leq 5\%$
- Connections :
Entrée secteur Bornier 2 points à vis (0,2 à 2,5mm²)
Sortie Bornier 4 points à vis (0,2 à 2,5mm²)
Visualisation LED On/Off de bon fonctionnement en façade
- T° de fonctionnement : 0° à +60°C
- T° de stockage : -20° à +80°C
- Montage sur rail DIN
- Masse : 1,79kg

2 Ampères

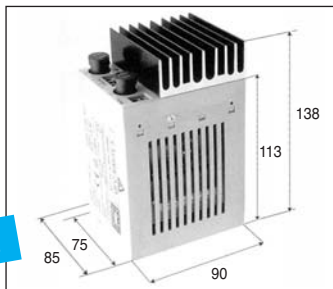


ALI 24-2L

ALI 24-7,5L

- Alimentation linéaire pour moteur avec électronique intégrée ou carte électronique
- Ondulation de sortie $\leq 5\%$
- Connections :
Entrée secteur Bornier 3 points à vis (0,2 à 2,5mm²)
Sortie Bornier 4 points à vis (0,2 à 2,5mm²)
Visualisation LED On/Off de bon fonctionnement en façade
- T° de fonctionnement : 0° à +60°C
- T° de stockage : -20° à +80°C
- Protégé en entrée et en sortie
- Masse : 6,47kg

7,5 Ampères

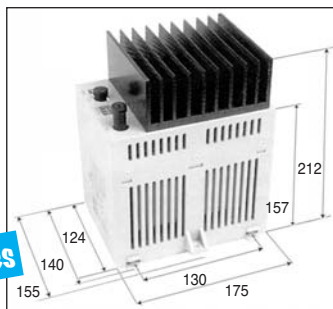

ALI 24-7,5L

REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix		-7%	Sur demande

Références	Tension d'alimentation (V AC)	Tension de sortie (V DC)	Courant de sortie (A)	Prix Uni. 1 à 5
ALI24-2L	230 (50 à 60 Hz)	24	2,0	149,27 €
ALI24-7.5L	230 (50 à 60 Hz)	24	7,5	319,50 €