

Bague de réglage manuel

BAGR

Réglage rapide

- Pour positionner, bloquer, serrer et adapter rapidement sur des arbres



- Se monte rapidement d'une main
- Autobloquant résistant aux vibrations

- Blocage dans le sens de la traction
- T° d'utilisation jusqu'à 80°C maxi.


- Matières :

Corps : thermoplast (PA 6) noir
Pièces intérieures : inox


Joint torique : NBR

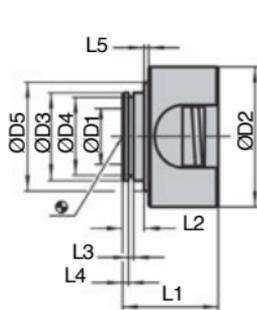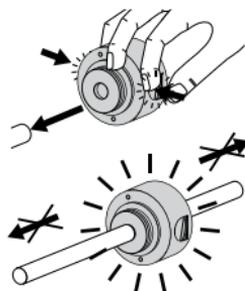

Taille 8 - 16

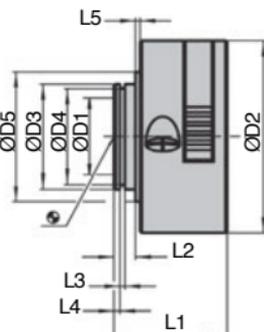

Taille 20 - 22

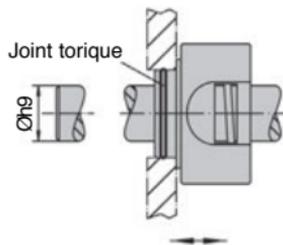

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem.	Prix	-6%	-12%	-18%	Sur demande

Bague de serrage

Références	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	ØD5	L1	L2	L3	L4	L5	Force de retenue axiale (N)	Prix Uni. Masse (g)	1 à 4
BAGR-008	8	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	250	31	43,84 €
BAGR-010	10	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	250	30	43,84 €
BAGR-012	12	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	350	30	43,84 €
BAGR-015	15	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	350	28	54,81 €
BAGR-016	16	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	380	27	59,03 €
BAGR-020	20	55	30	27,4	37	32,5	7	1,7	2,65	0,5	320	51	61,97 €
BAGR-022	22	55	30	27,4	37	32,5	7	1,7	2,65	0,5	320	50	73,19 €

Joint torique

Références	Ød	Utilisable pour taille	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 4
BAGR-J-8/16	22x1,5	8 - 16	0,17	12,78 €
BAGR-J-20/22	27x1,5	20 - 22	0,20	15,72 €

Dimensions en mm