



Couple : **0,5 à 10Nm**

BBF
BFC

- **Accouplement souple**
- Précision moyenne
- 1 filet
- Ne convient pas pour un guidage précis (ex. : codeur)
Voir accouplements de précision
- Matière : aluminium 2014T6 anodisé
- La longue spire unique facilite la flexion de l'accouplement lors d'un désalignement, elle diminue toutefois la rigidité en torsion

Accessoires

- Réducteurs d'alésage **BRA, BRB**

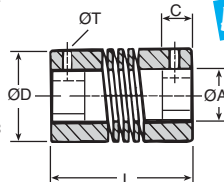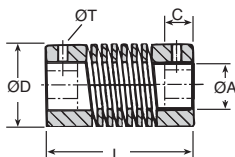

Bendi-Flex : **BBF**

Accouplement souple



C-Flex : **BFC**

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØA Préalésage	Alésage maxi.	ØD	L	C	Trou tarauté ØT	Alésages disponibles avec réducteurs d'alésages (avec supplément)	Mésalignement Radial (mm)	Angulaire (°)	Couple (Nm)	Prix Uni. 1 à 5
BENDI-FLEX											
BBF-12	5	5	12	32	4,0	M3	Ø2, Ø3, Ø3,05, Ø3,18, Ø4	0,5	30°	0,5	20,31 €
BBF-15	5	8	15	42	5,5	M3	Ø2, Ø3, Ø3,05, Ø3,18, Ø4, Ø4,76, Ø5	0,5	30°	1,0	21,58 €
BBF-20	8	10	20	55	7,5	M4	Ø3, Ø3,05, Ø3,18, Ø4, Ø4,76, Ø5, Ø6	0,5	30°	1,5	22,84 €
BBF-24	12,7	15	24	66	10,0	M4	Ø5, Ø6, Ø6,35, Ø7, Ø7,94, Ø8, Ø9, Ø9,53, Ø10	0,5	30°	3,0	25,38 €
C-FLEX											
BFC-12	5	5	12	17	4,0	M3	Ø2, Ø3, Ø3,05, Ø3,18, Ø4	0,1	5°	1,5	15,20 €
BFC-15	5	8	15	22	5,5	M3	Ø2, Ø3, Ø3,05, Ø3,18, Ø4, Ø4,76, Ø5	0,1	5°	3,0	16,47 €
BFC-20	8	10	20	24	7,5	M4	Ø3, Ø3,05, Ø3,18, Ø4, Ø4,76, Ø5, Ø6	0,1	5°	4,0	17,73 €
BFC-24	12,7	15	24	35	10,0	M4	Ø5, Ø6, Ø6,35, Ø7, Ø7,94, Ø8, Ø9, Ø9,53, Ø10	0,1	5°	10,0	20,31 €