

Butée à billes plastique




BBPGL **SIMG** Avec billes en inox ou en verre BBPss

- Roulement de butée pour charges axiales
- Résistance à la corrosion
- Résistance aux produits chimiques
- Léger
- T° d'utilisation : jusqu'à +100°C
- Sans lubrification
- Matières :
 - Bagues : polyacétal
 - Billes : verre ou inox
 - Cage : nylon

Avantage

- Pas de maintenance

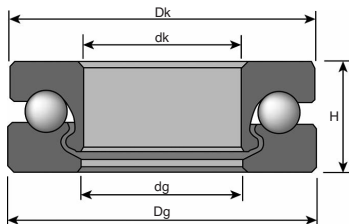

REMISES

Oté	1+	11+	26+	51+
Rem. Prix	-6%	-15%	Sur demande	

Références		Capacité de charge							Vitesse		Prix Uni. 1 à 10	
Billes Verre	Billes Inox	dk	Dg	dg	Dk	H	statique (N)	dynamique (N)	maxi (t/min)	Billes Verre	Billes Inox	
BBP10-24/GL	BBP10-24/SS	10	24	11	23	9	200	250	600	21,87 €	21,33 €	
BBP10-26/GL	BBP10-26/SS	10	26	11	25	11	210	260	600	22,12 €	21,59 €	
BBP12-26/GL	BBP12-26/SS	12	26	13	25	9	320	400	540	22,07 €	21,52 €	
BBP12-28/GL	BBP12-28/SS	12	28	13	27	11	330	410	540	22,21 €	21,65 €	
BBP15-28/GL	BBP15-28/SS	15	28	16	27	9	500	625	500	22,49 €	21,91 €	
BBP15-32/GL	BBP15-32/SS	15	32	16	31	12	520	650	500	23,44 €	22,89 €	
BBP17-30/GL	BBP17-30/SS	17	30	18	29	9	570	710	480	22,97 €	22,40 €	
BBP17-35/GL	BBP17-35/SS	17	35	18	34	12	600	750	480	24,95 €	24,34 €	
BBP20-35/GL	BBP20-35/SS	20	35	21	34	10	650	810	460	23,39 €	22,80 €	
BBP20-40/GL	BBP20-40/SS	20	40	21	39	14	690	860	460	26,88 €	26,20 €	
BBP25-42/GL	BBP25-42/SS	25	42	26	41	11	710	880	410	24,88 €	24,27 €	
BBP25-47/GL	BBP25-47/SS	25	47	26	46	15	750	930	400	28,45 €	27,76 €	
BBP30-47/GL	BBP30-47/SS	30	47	31	46	11	760	950	400	26,09 €	25,43 €	
BBP30-52/GL	BBP30-52/SS	30	52	31	51	16	820	1025	375	33,11 €	sur demande	
BBP35-52/GL	BBP35-52/SS	35	52	36	51	12	810	1010	390	31,20 €	30,41 €	
BBP35-62/GL	BBP35-62/SS	35	62	36	61	18	870	1090	365	38,34 €	37,43 €	