



Brosse cylindrique modulaire Fil polyester PBT

Application : lavage

BCMPBT

- **Idéale pour du lavage**
- Brosses empilables pour obtenir de grandes longueurs
- Matières :
 - Fil : polyester PBT
 - Corps : polypropylène
 - Fil d'agrafage : inox 316L
- Diamètre de fil 0,50 mm
- Hauteur de fil 50 mm


Accessoire

- Entraîneur **BCM-T**

Avantages

- Pas de reprise d'humidité
- Résistance de la fibre à 132°C
- Conseillé en milieu agro alimentaire

alimentaire

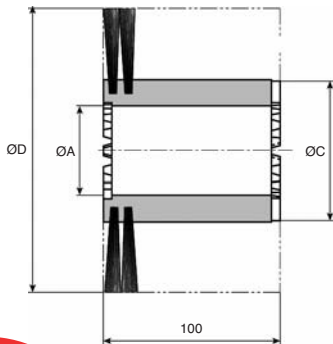

Conforme à la charte de la FEIBP relative aux brosses d'hygiène professionnel.
Agrément FR501



NOUVELLES REMISES

REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+	30+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØD ext	ØC corps	ØA	Densité de fils	Nb de dents	Nb de rangées	Prix Uni. 1 à 4
BCM30-130M/PBT	130	30	12	moyenne	8	16	35,04 €
BCM30-130B/PBT	130	30	12	basse	8	8	31,03 €
BCM55-155M/PBT	155	55	25	moyenne	16	32	35,68 €
BCM55-155B/PBT	155	55	25	basse	16	16	31,67 €
BCM80-180M/PBT	180	80	30	moyenne	16	32	39,56 €
BCM80-180B/PBT	180	80	30	basse	16	16	35,15 €
BCM110-210M/PBT	210	110	60	moyenne	8	36	66,48 €
BCM110-210B/PBT	210	110	60	basse	8	24	58,97 €

Fax: 082588 6000

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2011 5 135