


- Matière : technopolymère noir

### Info.

- Les dimensions sont données à titre indicatif et sujettes à modification selon les fabrications

- Vendu par multiple, nous contacter

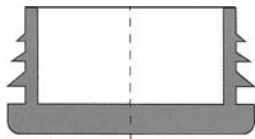

### REMISES

Qté	1+	60+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Ø ext. du tube	Epaisseur du tube	Stock*	Prix Uni. 1 à 59	Références	Ø ext. du tube	Epaisseur du tube	Stock*	Prix Uni. 1 à 59
BPTR-10	10	1-2	✓	0,16 €	BPTR-40	40	1-3	✓	0,87 €
BPTR-12	12	1-2	✓	0,16 €	BPTR-42/1-2	42	1-2	✓	0,95 €
BPTR-13	13	1-2	-	0,16 €	BPTR-42/2-4	42	2-4	✓	1,00 €
BPTR-14	14	1-2	-	0,21 €	BPTR-45	45	1-3,5	✓	1,65 €
BPTR-15	15	1-2	✓	0,31 €	BPTR-48	48	1,2-3,6	✓	1,65 €
BPTR-16	16	1-2	✓	0,21 €	BPTR-50	50	1-2	✓	1,65 €
BPTR-18	18	1-2	✓	0,26 €	BPTR-52	52	1,5-3,5	-	1,81 €
BPTR-19	19	1-2	-	0,21 €	BPTR-55	55	1-3	-	1,94 €
BPTR-20	20	1-2	✓	0,26 €	BPTR-60/1,5-3	60	1,5-3	✓	2,38 €
BPTR-21	21	1-2	✓	0,26 €	BPTR-60/3-4	60	3-4	✓	2,44 €
BPTR-22	22	1-2	✓	0,26 €	BPTR-65	65	1,5-3,5	-	2,48 €
BPTR-23	23	1-2,5	-	0,26 €	BPTR-70	70	2-4,5	-	2,54 €
BPTR-25	25	1-3	✓	0,31 €	BPTR-75	75	1-3,5	-	2,83 €
BPTR-27	27	1-3	✓	0,37 €	BPTR-76	76	1,6-4	-	2,88 €
BPTR-28	28	1-2	✓	0,37 €	BPTR-80	80	1,5-3	-	2,98 €
BPTR-30	30	1-2	✓	0,45 €	BPTR-90	90	2,5-5	-	4,71 €
BPTR-32	32	1-2	✓	0,56 €	BPTR-95	95	1,5-4	-	6,74 €
BPTR-34	34	1-3	✓	0,61 €	BPTR-100	100	2-4,5	✓	5,15 €
BPTR-35	35	1-2	-	0,70 €	BPTR-102	102	2-4	-	5,36 €
BPTR-36	36	1-2	✓	0,70 €	BPTR-105	105	2-4,5	-	5,60 €
BPTR-37	37	1-3	-	0,70 €	BPTR-110	110	2-4,5	-	6,24 €
BPTR-38	38	1-3,5	✓	0,76 €	BPTR-120	120	2-4	-	6,89 €

\*Dans la limite du disponible