


- Transmet des efforts importants
- Epaulement tolérancé
- Selon DIN ISO 14-F
- Matière :
Inox 304

Pour milieux agressifs

Accessoires

- Arbre cannelé BUC30 acier ou inox

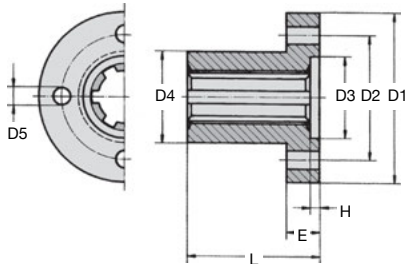

REMISES

Oté	1+	10+	20+
Rem.	Prix	-7%	Sur demande

Références	Profil G	Pour arbre	Nb. de cannelures	D1	D2	D3 ^{H7}	D4 ^{h8}	D5 ^{H13}	E	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
BUC00-017SS	F6x11x14	BUC30-001SS	6	42	28	20	20	4,5	8	3,0	35	✓	122,76 €
BUC00-018SS	F6x13x16	BUC30-002SS	6	50	36	22	25	4,5	8	3,0	40	✓	125,40 €
BUC00-019SS	F6x16x20	BUC30-003SS	6	52	38	25	28	5,5	10	3,0	40	✓	134,88 €
BUC00-020SS	F6x21x25	BUC30-004SS	6	62	48	35	34	6,6	10	3,5	50	✓	171,85 €
BUC00-021SS	F6x26x32	BUC30-005SS	6	70	56	40	42	6,6	10	3,5	60	-	209,99 €
BUC00-022SS	F6x32x38	BUC30-006SS	8	82	65	50	50	9,0	12	3,5	60	-	230,45 €
BUC00-023SS	F6x42x48	BUC30-007SS	8	95	75	60	60	11,0	16	4,0	80	-	318,53 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm