
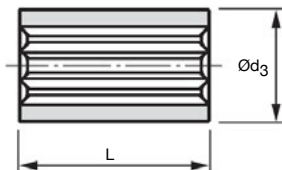
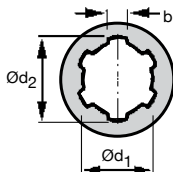


- Transmet des efforts importants
- Selon DIN ISO 14-A
- Matière :
Inox 304

Accessoires

- Arbre cannelé acier ou inox

Pour milieux agressifs

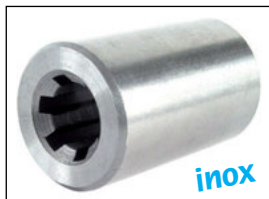

REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem. Prix	-7%	Sur demande	

Références	Nb. de Cannelures	Ød1 ^{H7}	Ød2	b ^{D9}	L	Ød3 ^{H11}	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
BUC00-001SS	6	11,00	14,00	3,00	40	20,00	✓	67,96 €
BUC00-002SS	6	13,00	16,00	3,50	45	28,00	✓	69,93 €
BUC00-003SS	6	16,00	20,00	4,00	45	32,00	✓	72,76 €
BUC00-004SS	6	21,00	25,00	5,00	55	40,00	✓	87,97 €
BUC00-005SS	6	26,00	32,00	6,00	60	52,00	-	100,08 €
BUC00-006SS	8	32,00	38,00	6,00	60	60,00	-	106,94 €
BUC00-007SS	8	42,00	48,00	8,00	70	65,00	-	157,55 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm