



- **Transmet des efforts importants**
- Selon DIN ISO 14-B
- Matière :  
Inox 303

### Accessoires


- **Bague cannelée** cylindrique, ou épaulée

### Options

- Différentes longueurs jusqu'à 3000mm

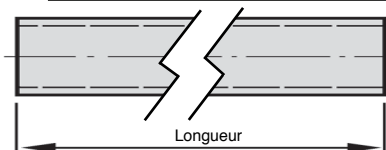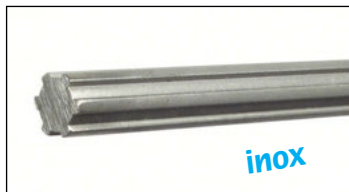

Pour milieux agressifs

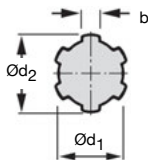

### REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem.	Prix	-7%	Sur demande

Références	Nb. de cannelures	Ød1 <sup>+0,08</sup>	Ød2 <sup>-0,07 -0,27</sup>	b <sup>+0 -0,08</sup>	Longueur standard (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9 pour 1000mm
BUC30-001SS	6	11,00	14,00	3,00	1000	✓	115,75 €
BUC30-002SS	6	13,00	16,00	3,50	1000	✓	124,82 €
BUC30-003SS	6	16,00	20,00	4,00	1000	✓	220,74 €
BUC30-004SS	6	21,00	25,00	5,00	1000	✓	344,24 €
BUC30-005SS	6	26,00	32,00	6,00	1000	-	461,99 €
BUC30-006SS	8	32,00	38,00	6,00	1000	-	732,50 €
BUC30-007SS	8	42,00	48,00	8,00	1000	-	1 213,38 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm