

**- Matières :**

Cordes à piano : inox selon  
Din 17224 No. 1,4310, BS2056 EN58A  
Inox commercial recuit 302AMS

**- Enroulement à droite**

**- Extrémités :**

Fil  $\leq 0,8\text{mm}$  rapprochées non meulées  
Fil  $> 0,8\text{mm}$  rapprochées meulées



**- Charges :** les valeurs de charge indiquées sont basées sur une durée de vie de 50 000 cycles à 50% de la charge admissible

**- Tolérances :** toutes les tailles et forces sont selon DIN 2095 (Grade 2)

### Info.

- Réalisations sur mesure : contactez-nous (Quantité mini possible)

**+ de 250 pièces consultez-nous**

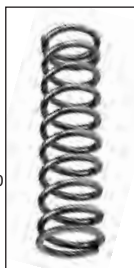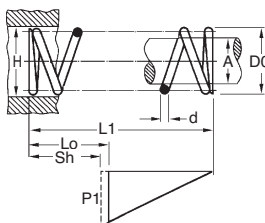

### REMISES

Qté	1+	5+	20+	50+	125+	250+
Rem.	Prix -10%	-20%	-25%	-50%	Sur demande	

Références	Ø Extérieur D0	Ø Fil d	Longueur à vide L0	Longueur en charge L1	Taille de l'axe A	Taille du trou H	Charge à L1 (N) P1	Raideur (N/mm) P/f	Hauteur solide Sh	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CD2110	3,00	0,50	4,40	3,50	1,70	3,40	8,66	9,65	3,30	✓	5,22 €
CD2111	3,00	0,50	6,10	4,70	1,70	3,40	8,66	6,18	4,30	✓	5,22 €
CD2112	3,00	0,50	8,70	6,50	1,70	3,40	8,66	4,00	5,80	✓	5,22 €
CD2113	3,00	0,50	12,00	9,00	1,70	3,40	8,66	2,72	7,80	✓	5,22 €
CD2114	3,00	0,50	17,50	12,80	1,70	3,40	8,66	1,84	10,80	✓	5,22 €
CD2115	3,70	0,50	5,50	3,70	2,40	4,10	8,33	4,64	3,30	✓	5,22 €
CD2116	3,70	0,50	7,90	5,10	2,40	4,10	8,33	2,94	4,30	✓	5,22 €
CD2117	3,70	0,50	11,50	7,10	2,40	4,10	8,33	1,90	5,80	✓	5,22 €
CD2118	3,70	0,50	16,00	9,80	2,40	4,10	8,33	1,30	7,80	✓	5,22 €
CD2119	3,70	0,50	23,50	14,00	2,40	4,10	8,33	0,87	10,80	✓	5,22 €
CD2120	4,50	0,50	7,00	3,70	3,20	5,00	7,76	2,36	3,30	✓	5,22 €
CD2121	4,50	0,50	10,00	5,10	3,20	5,00	7,76	1,51	4,30	✓	5,22 €
CD2122	4,50	0,50	15,00	7,10	3,20	5,00	7,76	0,97	5,80	✓	5,22 €
CD2123	4,50	0,50	21,50	9,80	3,20	5,00	7,76	0,66	7,80	✓	5,22 €
CD2124	4,50	0,50	31,00	14,00	3,20	5,00	7,76	0,45	10,80	✓	5,22 €
CD2125	5,50	0,50	9,40	3,90	4,00	6,20	6,70	1,22	3,30	✓	5,22 €
CD2126	5,50	0,50	14,00	5,40	4,00	6,20	6,70	0,77	4,30	✓	5,22 €
CD2127	5,50	0,50	20,50	7,60	4,00	6,20	6,70	0,51	5,80	✓	5,22 €
CD2128	5,50	0,50	30,00	10,60	4,00	6,20	6,70	0,34	7,80	✓	5,22 €
CD2129	5,50	0,50	44,50	15,10	4,00	6,20	6,70	0,22	10,80	✓	5,22 €



\*Dans la limite du disponible

Références	Ø Extérieur D0	Ø Fil d	Longueur à vide L0	Longueur en charge L1	Taille de l'axe A	Taille du trou H	Charge à L1 (N) P1	Raideur (N/mm) P/f	Hauteur solide Sh	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CD2130	6,80	<b>0,50</b>	13,50	4,30	5,30	7,50	5,47	0,61	3,30	✓	5,22 €
CD2131	6,80	<b>0,50</b>	20,00	6,00	5,30	7,50	5,47	0,38	4,30	✓	5,22 €
CD2132	6,80	<b>0,50</b>	30,00	8,70	5,30	7,50	5,47	0,25	5,80	✓	5,22 €
CD2133	6,80	<b>0,50</b>	44,00	12,20	5,30	7,50	5,47	0,17	7,80	✓	5,22 €
CD2134	6,80	<b>0,50</b>	65,00	17,40	5,30	7,50	5,47	0,12	10,80	✓	5,22 €
CD2135	3,83	<b>0,63</b>	5,50	4,00	2,30	4,20	17,48	11,68	4,10	-	5,22 €
CD2136	3,83	<b>0,63</b>	7,80	5,40	2,30	4,20	17,48	7,41	5,40	✓	5,22 €
CD2137	3,83	<b>0,63</b>	11,00	7,50	2,30	4,20	17,48	4,81	7,30	✓	5,22 €
CD2138	3,83	<b>0,63</b>	15,50	10,30	2,30	4,20	17,48	3,27	9,80	✓	5,22 €
CD2139	3,83	<b>0,63</b>	22,50	14,70	2,30	4,20	17,48	2,21	13,50	-	5,22 €
CD2140	4,63	<b>0,63</b>	6,70	4,30	3,00	5,00	14,29	5,96	4,10	✓	5,22 €
CD2141	4,63	<b>0,63</b>	9,60	5,80	3,00	5,00	14,29	3,79	5,40	-	5,22 €
CD2142	4,63	<b>0,63</b>	14,00	8,20	3,00	5,00	14,29	2,45	7,30	✓	5,22 €
CD2143	4,63	<b>0,63</b>	20,00	11,30	3,00	5,00	14,29	1,67	9,80	✓	5,22 €
CD2144	4,63	<b>0,63</b>	29,00	16,20	3,00	5,00	14,29	1,12	13,50	✓	5,22 €
CD2145	5,63	<b>0,63</b>	8,50	4,30	3,90	6,10	12,90	3,07	4,10	✓	5,22 €
CD2146	5,63	<b>0,63</b>	12,50	5,80	3,90	6,10	12,90	1,96	5,40	✓	5,22 €
CD2147	5,63	<b>0,63</b>	18,50	8,20	3,90	6,10	12,90	1,29	7,30	✓	5,22 €
CD2148	5,63	<b>0,63</b>	26,00	11,30	3,90	6,10	12,90	0,86	9,80	✓	5,22 €
CD2149	5,63	<b>0,63</b>	38,50	16,20	3,90	6,10	12,90	0,58	13,50	✓	5,22 €
CD2150	6,93	<b>0,63</b>	11,50	4,60	5,00	7,60	10,37	1,52	4,10	✓	5,22 €
CD2151	6,93	<b>0,63</b>	17,00	6,20	5,00	7,60	10,37	0,97	5,40	✓	5,22 €
CD2152	6,93	<b>0,63</b>	25,50	8,90	5,00	7,60	10,37	0,63	7,30	✓	5,22 €
CD2153	6,93	<b>0,63</b>	36,50	12,30	5,00	7,60	10,37	0,42	9,80	✓	5,22 €
CD2154	6,93	<b>0,63</b>	54,00	17,70	5,00	7,60	10,37	0,28	13,50	✓	5,22 €
CD2155	8,63	<b>0,63</b>	16,00	5,10	6,80	9,40	8,33	0,74	4,10	✓	5,22 €
CD2156	8,63	<b>0,63</b>	24,50	7,10	6,80	9,40	8,33	0,47	5,40	✓	5,22 €
CD2157	8,63	<b>0,63</b>	37,00	10,20	6,80	9,40	8,33	0,31	7,30	✓	5,22 €
CD2158	8,63	<b>0,63</b>	55,00	14,30	6,80	9,40	8,33	0,21	9,80	✓	5,22 €
CD2159	8,63	<b>0,63</b>	80,50	20,60	6,80	9,40	8,33	0,14	13,50	✓	5,22 €
CD2160	4,80	<b>0,80</b>	6,90	5,20	2,80	5,30	26,55	15,44	5,20	-	5,22 €
CD2161	4,80	<b>0,80</b>	9,70	7,00	2,80	5,30	26,55	9,89	6,80	✓	5,22 €
CD2162	4,80	<b>0,80</b>	14,00	9,80	2,80	5,30	26,55	6,39	9,20	✓	5,22 €
CD2163	4,80	<b>0,80</b>	19,50	13,50	2,80	5,30	26,55	4,35	12,40	✓	5,22 €
CD2164	4,80	<b>0,80</b>	28,00	19,10	2,80	5,30	26,55	2,93	17,20	✓	5,22 €
CD2165	5,80	<b>0,80</b>	8,30	5,60	3,80	6,30	21,65	7,94	5,20	-	5,22 €
CD2166	5,80	<b>0,80</b>	12,00	7,70	3,80	6,30	21,65	5,06	6,80	✓	5,22 €
CD2167	5,80	<b>0,80</b>	17,50	10,90	3,80	6,30	21,65	3,27	9,20	✓	5,22 €
CD2168	5,80	<b>0,80</b>	24,50	15,10	3,80	6,30	21,65	2,22	12,40	✓	5,22 €
CD2169	5,80	<b>0,80</b>	36,00	21,50	3,80	6,30	21,65	1,50	17,20	✓	5,22 €
CD2170	7,10	<b>0,80</b>	10,50	5,60	5,00	7,70	20,02	3,97	5,20	✓	5,22 €
CD2171	7,10	<b>0,80</b>	15,50	7,70	5,00	7,70	20,02	2,52	6,80	✓	5,22 €
CD2172	7,10	<b>0,80</b>	23,00	10,90	5,00	7,70	20,02	1,63	9,20	✓	5,22 €
CD2173	7,10	<b>0,80</b>	33,00	15,10	5,00	7,70	20,02	1,11	12,40	✓	5,22 €
CD2174	7,10	<b>0,80</b>	48,00	21,50	5,00	7,70	20,02	0,75	17,20	✓	5,22 €

\*Dans la limite du disponible

- Matières :  
Cordes à piano : inox selon  
Din 17224 No. 1,4310, BS2056 EN58A  
Inox commercial recuit 302AMS
- Enroulement à droite
- Extrémités :  
Fil  $\leq 0,8\text{mm}$  rapprochées non meulées  
Fil  $> 0,8\text{mm}$  rapprochées meulées
- Charges : les valeurs de charge indiquées sont basées sur une durée de vie de 50 000 cycles à 50% de la charge admissible
- Tolérances : toutes les tailles et forces sont selon DIN 2095 (Grade 2)

**+ de 250 pièces  
consultez-nous**

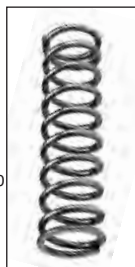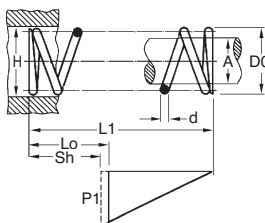

### Infos.

- Réalisations sur mesure : contactez-nous (Quantité mini possible)

### REMISES

Qté	1+	5+	20+	50+	125+	250+
Rem.	Prix -10%	-20%	-25%	-50%	Sur demande	

Références	Ø Extérieur D0	Ø Fil d	Longueur à vide L0	Longueur en charge L1	Taille de l'axe A	Taille du trou H	Charge à L1 (N) P1	Raideur (N/mm) P/f	Hauteur solide Sh	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CD2175	8,80	0,80	14,50	6,10	6,60	9,60	16,26	1,93	5,20	✓	5,22 €
CD2176	8,80	0,80	21,50	8,40	6,60	9,60	16,26	1,23	6,80	✓	5,22 €
CD2177	8,80	0,80	32,00	12,00	6,60	9,60	16,26	0,80	9,20	✓	5,22 €
CD2178	8,80	0,80	47,00	16,70	6,60	9,60	16,26	0,54	12,40	✓	5,22 €
CD2179	8,80	0,80	68,00	23,80	6,60	9,60	16,26	0,37	17,20	✓	5,22 €
CD2180	10,80	0,80	20,00	6,90	8,60	11,60	12,83	1,00	5,20	✓	5,22 €
CD2181	10,80	0,80	30,00	9,80	8,60	11,60	12,83	0,63	6,80	✓	5,22 €
CD2182	10,80	0,80	45,50	14,30	8,60	11,60	12,83	0,41	9,20	✓	5,22 €
CD2183	10,80	0,80	66,00	19,90	8,60	11,60	12,83	0,27	12,40	✓	5,22 €
CD2184	10,80	0,80	96,50	28,50	8,60	11,60	12,83	0,19	17,20	✓	5,22 €
CD2185	6,00	1,00	8,50	6,60	3,60	6,50	36,44	19,36	5,50	-	6,89 €
CD2186	6,00	1,00	12,00	9,00	3,60	6,50	36,44	12,34	7,50	✓	6,89 €
CD2187	6,00	1,00	17,00	12,60	3,60	6,50	36,44	7,97	10,50	✓	6,89 €
CD2188	6,00	1,00	24,00	17,40	3,60	6,50	36,44	5,42	14,50	✓	6,89 €
CD2189	6,00	1,00	34,50	24,60	3,60	6,50	36,44	3,67	20,50	✓	6,89 €
CD2190	7,30	1,00	10,00	7,30	4,90	7,80	28,43	9,64	5,50	✓	6,89 €
CD2191	7,30	1,00	14,50	10,10	4,90	7,80	28,43	6,16	7,50	✓	6,89 €
CD2192	7,30	1,00	21,50	14,30	4,90	7,80	28,43	3,99	10,50	✓	6,89 €
CD2193	7,30	1,00	30,50	19,90	4,90	7,80	28,43	2,72	14,50	✓	6,89 €
CD2194	7,30	1,00	43,50	28,30	4,90	7,80	28,43	1,83	20,50	✓	6,89 €

\*Dans la limite du disponible

Références	Ø Extérieur D0	Ø Fil d	Longueur à vide L0	Longueur en charge L1	Taille de l'axe A	Taille du trou H	Charge à L1 (N) P1	Raideur (N/mm) P/f	Hauteur solide Sh	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CD2195	9,00	1,00	13,00	7,30	6,50	9,60	27,61	4,73	5,50	✓	6,89 €
CD2196	9,00	1,00	19,00	10,10	6,50	9,60	27,61	3,01	7,50	✓	6,89 €
CD2197	9,00	1,00	28,50	14,30	6,50	9,60	27,61	1,94	10,50	✓	6,89 €
CD2198	9,00	1,00	40,50	19,90	6,50	9,60	27,61	1,32	14,50	✓	6,89 €
CD2199	9,00	1,00	59,00	28,30	6,50	9,60	27,61	0,90	20,50	✓	6,89 €
CD2200	11,00	1,00	17,50	8,00	8,40	11,80	22,79	2,42	5,50	✓	6,89 €
CD2201	11,00	1,00	26,00	11,20	8,40	11,80	22,79	1,54	7,50	✓	6,89 €
CD2202	11,00	1,00	39,00	16,00	8,40	11,80	22,79	1,00	10,50	✓	6,89 €
CD2203	11,00	1,00	56,00	22,40	8,40	11,80	22,79	0,67	14,50	✓	6,89 €
CD2204	11,00	1,00	81,50	32,00	8,40	11,80	22,79	0,46	20,50	✓	6,89 €
CD2205	13,50	1,00	24,00	9,40	10,80	14,40	18,30	1,24	5,50	✓	6,89 €
CD2206	13,50	1,00	36,50	13,40	10,80	14,40	18,30	0,79	7,50	✓	6,89 €
CD2207	13,50	1,00	55,50	19,40	10,80	14,40	18,30	0,51	10,50	✓	6,89 €
CD2208	13,50	1,00	80,50	27,40	10,80	14,40	18,30	0,34	14,50	✓	6,89 €
CD2209	13,50	1,00	115,00	39,40	10,80	14,40	18,30	0,23	20,50	✓	6,89 €
CD2210	7,55	1,25	12,00	7,20	4,70	8,10	111,10	24,18	6,90	✓	7,35 €
CD2211	7,55	1,25	17,00	9,80	4,70	8,10	111,10	15,03	9,40	✓	7,35 €
CD2212	7,55	1,25	25,00	13,80	4,70	8,10	111,10	9,80	13,10	✓	7,35 €
CD2213	7,55	1,25	35,50	19,20	4,70	8,10	111,10	6,74	18,10	✓	7,35 €
CD2214	7,55	1,25	51,50	27,10	4,70	8,10	111,10	4,49	25,60	✓	7,35 €
CD2215	9,25	1,25	15,00	7,40	6,10	9,60	87,41	11,93	6,90	✓	7,35 €
CD2216	9,25	1,25	22,00	10,50	6,10	9,60	87,41	7,43	9,40	✓	7,35 €
CD2217	9,25	1,25	33,00	14,90	6,10	9,60	87,41	4,86	13,10	✓	7,35 €
CD2218	9,25	1,25	47,50	21,00	6,10	9,60	87,41	3,30	18,10	✓	7,35 €
CD2219	9,25	1,25	69,00	30,00	6,10	9,60	87,41	2,24	25,60	✓	7,35 €
CD2220	11,25	1,25	20,00	7,70	8,20	11,90	71,15	5,91	6,90	✓	7,35 €
CD2221	11,25	1,25	29,50	10,80	8,20	11,90	71,15	3,76	9,40	✓	7,35 €
CD2222	11,25	1,25	44,50	15,20	8,20	11,90	71,15	2,43	13,10	✓	7,35 €
CD2223	11,25	1,25	64,00	21,10	8,20	11,90	71,15	1,66	18,10	✓	7,35 €
CD2224	11,25	1,25	93,50	30,00	8,20	11,90	71,15	1,12	25,60	✓	7,35 €
CD2225	13,75	1,25	27,00	8,20	10,60	14,60	57,51	3,02	6,90	✓	7,35 €
CD2226	13,75	1,25	41,50	11,60	10,60	14,60	57,51	1,92	9,40	✓	7,35 €
CD2227	13,75	1,25	62,50	16,50	10,60	14,60	57,51	1,24	13,10	✓	7,35 €
CD2228	13,75	1,25	90,50	23,10	10,60	14,60	57,51	0,85	18,10	✓	7,35 €
CD2229	13,75	1,25	130,00	32,90	10,60	14,60	57,51	0,57	25,60	✓	7,35 €
CD2230	17,25	1,25	40,50	9,10	14,10	18,20	45,17	1,44	6,90	✓	7,35 €
CD2231	17,25	1,25	62,00	12,90	14,10	18,20	45,17	0,92	9,40	✓	7,35 €
CD2232	17,25	1,25	94,00	18,50	14,10	18,20	45,17	0,60	13,10	✓	7,35 €
CD2233	17,25	1,25	140,00	26,00	14,10	18,20	45,17	0,40	18,10	✓	7,35 €
CD2234	17,25	1,25	205,00	37,30	14,10	18,20	45,17	0,27	25,60	✓	7,35 €
CD2235	9,60	1,60	14,50	9,00	5,90	10,10	176,45	31,05	8,80	✓	7,35 €
CD2236	9,60	1,60	21,50	12,60	5,90	10,10	176,45	19,77	12,00	✓	7,35 €
CD2237	9,60	1,60	31,50	17,90	5,90	10,10	176,45	12,83	16,80	✓	7,35 €
CD2238	9,60	1,60	45,00	24,80	5,90	10,10	176,45	8,66	23,20	-	7,35 €
CD2239	9,60	1,60	65,50	35,20	5,90	10,10	176,45	5,87	32,80	✓	7,35 €

\*Dans la limite du disponible

# CD Ressort de compression DIN 2095

## Cordes à piano inox

**Matières :** Cordes à piano : inox selon Din 17224

No. 1,4310. BS2056 EN58A

Inox commercial recuit 302AMS

**Enroulement :** à droite

**Extrémités :** Fil  $\leq 0,8\text{mm}$  rapprochées, non meulées


 
Fil  $> 0,8\text{mm}$  rapprochées meulées

**Charges :** Les valeurs de charge indiquées sont basées sur une durée de vie de 50 000 cycles à 50% de la charge admissible

**Tolérances :** Toutes les tailles et forces sont selon DIN 2095 (Grade 2)

**Réalisations sur mesure :** contactez-nous

(Quantité mini possible)

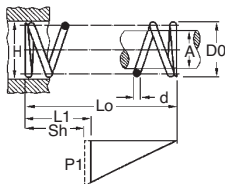

### REMISES

Qté	1+	5+	20+	50+	125+	250+
Rem.	Prix -10%-20%-25%-50% Sur demande					

Références	Ø		Longueur à vide L0	Longueur en charge L1	Taille de l'axe A	Taille du trou H	Charge à L1 (N) P1	Raideur (N/mm) P/f	Hauteur solide Sh	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
	Extérieur D0	Ø Fil d									
CD2240	11,60	1,60	18,50	9,40	7,90	12,10	141,33	15,93	8,80	✓	7,35 €
CD2241	11,60	1,60	27,00	13,20	7,90	12,10	141,33	10,13	12,00	✓	7,35 €
CD2242	11,60	1,60	40,50	18,90	7,90	12,10	141,33	6,56	16,80	✓	7,35 €
CD2243	11,60	1,60	58,50	26,50	7,90	12,10	141,33	4,44	23,20	-	7,35 €
CD2244	11,60	1,60	85,00	37,90	7,90	12,10	141,33	3,01	32,80	✓	7,35 €
CD2245	14,10	1,60	24,00	10,00	10,30	14,70	112,73	8,13	8,80	✓	7,35 €
CD2246	14,10	1,60	36,00	14,10	10,30	14,70	112,73	5,19	12,00	✓	7,35 €
CD2247	14,10	1,60	53,50	20,10	10,30	14,70	112,73	3,37	16,80	✓	7,35 €
CD2248	14,10	1,60	78,00	28,00	10,30	14,70	112,73	2,27	23,20	✓	7,35 €
CD2249	14,10	1,60	115,00	39,90	10,30	14,70	112,73	1,53	32,80	-	7,35 €
CD2250	17,60	1,60	34,00	11,00	13,70	18,30	88,22	3,87	8,80	✓	7,35 €
CD2251	17,60	1,60	51,50	15,50	13,70	18,30	88,22	2,47	12,00	✓	7,35 €
CD2252	17,60	1,60	77,50	22,20	13,70	18,30	88,22	1,60	16,80	✓	7,35 €
CD2253	17,60	1,60	110,00	31,20	13,70	18,30	88,22	1,08	23,20	✓	7,35 €
CD2254	17,60	1,60	165,00	44,60	13,70	18,30	88,22	0,73	32,80	✓	7,35 €
CD2255	21,60	1,60	48,00	12,40	17,50	22,50	70,66	1,98	8,80	✓	7,35 €
CD2256	21,60	1,60	73,50	17,60	17,50	22,50	70,66	1,27	12,00	✓	7,35 €
CD2257	21,60	1,60	110,00	25,50	17,50	22,50	70,66	0,82	16,80	✓	7,35 €
CD2258	21,60	1,60	165,00	36,00	17,50	22,50	70,66	0,56	23,20	✓	12,31 €
CD2259	21,60	1,60	240,00	51,80	17,50	22,50	70,66	0,37	32,80	✓	12,31 €
CD2260	12,00	2,00	18,00	11,20	7,50	12,50	264,68	38,80	11,00	✓	8,50 €
CD2261	12,00	2,00	26,50	15,60	7,50	12,50	264,68	24,75	15,00	✓	8,50 €
CD2262	12,00	2,00	38,50	22,00	7,50	12,50	264,68	16,01	21,00	✓	8,50 €
CD2263	12,00	2,00	55,00	30,60	7,50	12,50	264,68	10,86	29,00	✓	8,50 €
CD2264	12,00	2,00	79,50	43,40	7,50	12,50	264,68	7,34	41,00	✓	8,50 €
CD2265	14,50	2,00	22,50	11,70	9,90	15,10	211,57	19,93	11,00	✓	8,50 €
CD2266	14,50	2,00	33,00	16,40	9,90	15,10	211,57	12,66	15,00	✓	8,50 €
CD2267	14,50	2,00	49,50	23,50	9,90	15,10	211,57	8,17	21,00	✓	8,50 €
CD2268	14,50	2,00	71,00	33,00	9,90	15,10	211,57	5,57	29,00	✓	9,36 €
CD2269	14,50	2,00	105,00	47,20	9,90	15,10	211,57	3,77	41,00	✓	9,36 €

\*Dans la limite du disponible


## Ressort de compression **DIN 2095**

CD

### Cordes à piano inox

- Matières :  
Cordes à piano : inox selon Din 17224  
Inox CrNi17.7
- Enroulement à droite
- Extrémités :  
Fil  $\leq 0,8\text{mm}$  rapprochées non meulées  
Fil  $> 0,8\text{mm}$  rapprochées meulées
- T° maxi. :  $+60^{\circ}\text{C}$
- Ressorts recommandés pour des charges statiques et des charges dynamiques moyennes
- Tolérances : toutes les tailles et forces sont selon DIN 2095 (Grade 2)

**+ de 75 pièces  
consultez-nous**

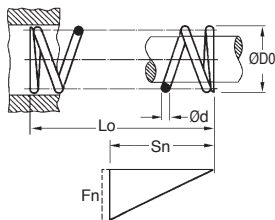

#### Info.

- Les ressorts ne sont pas pré réglés.  
La longueur à vide  $L_0$  réduit légèrement après les premières mises en charge.
- Réalisations sur mesure :  
contactez-nous (Quantité mini possible)

#### REMISES

Qté	1+	5+	20+	50+	75+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur D0	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Prix Uni. 1 à 4
CD2270	2,00	18,00	3,5	30,00	9,77	17,50	170,00	7,53 €
CD2271	2,00	18,00	5,5	45,00	6,22	27,30	170,00	7,53 €
CD2272	2,00	18,00	8,5	68,00	4,03	42,50	170,00	7,53 €
CD2273	2,00	18,00	12,5	98,00	2,74	62,10	170,00	7,76 €
CD2274	2,00	18,00	18,5	145,00	1,86	93,60	170,00	8,24 €
CD2275	2,00	22,00	3,5	41,00	5,01	27,40	137,00	7,53 €
CD2276	2,00	22,00	5,5	62,00	3,19	42,80	137,00	7,53 €
CD2277	2,00	22,00	8,5	94,00	2,05	66,40	137,00	7,76 €
CD2278	2,00	22,00	12,5	135,00	1,40	96,20	137,00	8,24 €
CD2279	2,00	22,00	18,5	200,00	0,95	144,00	137,00	8,24 €
CD2280	2,00	27,00	3,5	58,00	2,56	43,00	110,00	7,53 €
CD2281	2,00	27,00	5,5	88,50	1,63	67,10	110,00	7,76 €
CD2282	2,00	27,00	8,5	135,00	1,06	104,00	110,00	8,24 €
CD2283	2,00	27,00	12,5	195,00	0,71	151,00	110,00	8,24 €
CD2284	2,00	27,00	18,5	290,00	0,49	227,00	110,00	8,72 €
CD2285	2,20	11,00	3,5	16,20	85,89	3,50	292,00	8,24 €
CD2286	2,20	11,00	5,5	23,00	54,58	5,30	292,00	8,24 €
CD2287	2,20	11,00	9,5	36,50	31,67	9,10	292,00	8,24 €
CD2288	2,20	11,00	15,5	56,80	19,38	15,10	292,00	8,24 €


## CD

# Ressort de compression DIN 2095

## Cordes à piano inox

- Matières :  
Cordes à piano : inox selon Din 17224  
Inox CrNi17.7
- Enroulement à droite
- Extrémités :  
Fil  $\leq 0,8\text{mm}$  rapprochées non meulées  
Fil  $> 0,8\text{mm}$  rapprochées meulées
- T° maxi. :  $+60^{\circ}\text{C}$
- Ressorts recommandés pour des charges statiques et des charges dynamiques moyennes
- Tolérances : toutes les tailles et forces sont selon DIN 2095 (Grade 2)

**+ de 75 pièces  
consultez-nous**

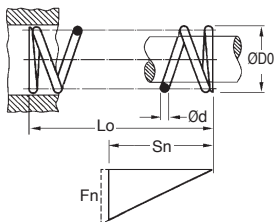

### Info.

- Les ressorts ne sont pas préérégés.  
La longueur à vide  $L_0$  réduit légèrement après les premières mises en charge.
- Réalisations sur mesure :  
contactez-nous (Quantité mini possible)

### REMISES

Qté	1+	5+	20+	50+	75+
Rem.Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur D0	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Prix Uni. 1 à 4
CD2289	2,20	15,00	3,50	20,00	27,88	7,60	222,00	8,24 €
CD2290	2,20	15,00	5,50	30,20	17,77	12,50	222,00	8,24 €
CD2291	2,20	15,00	9,50	48,90	10,27	21,60	222,00	8,24 €
CD2292	2,20	24,00	3,50	39,20	5,64	25,00	142,00	8,24 €
CD2293	2,20	24,00	5,50	59,10	3,60	39,50	142,00	8,24 €
CD2294	2,50	15,00	3,50	22,00	50,12	8,00	402,00	8,46 €
CD0095	2,50	15,00	5,50	32,00	31,93	12,50	402,00	8,46 €
CD2296	2,50	15,00	8,50	47,50	20,64	19,70	402,00	8,46 €
CD2297	2,50	15,00	12,50	67,50	13,98	28,80	402,00	8,46 €
CD2298	2,50	15,00	18,50	98,00	9,43	42,90	402,00	8,46 €
CD2299	2,50	18,50	3,50	27,50	23,83	12,90	313,00	8,46 €
CD2300	2,50	18,50	5,50	41,00	15,16	20,50	313,00	8,46 €
CD2301	2,50	18,50	8,50	61,00	9,85	31,70	313,00	8,46 €
CD2302	2,50	18,50	12,50	88,00	6,68	46,90	313,00	8,46 €
CD2303	2,50	18,50	18,50	130,00	4,51	71,10	313,00	8,72 €
CD2304	2,50	22,50	3,50	36,00	12,21	20,50	251,00	8,46 €
CD2305	2,50	22,50	5,50	54,00	7,77	32,10	251,00	8,46 €
CD2306	2,50	22,50	8,50	81,50	5,02	50,00	251,00	8,46 €
CD2307	2,50	22,50	12,50	120,00	3,42	75,70	251,00	8,72 €
CD2308	2,50	22,50	18,50	175,00	2,31	111,00	251,00	8,72 €

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur D0	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Prix Uni. 1 à 4
CD2309	2,50	27,50	3,5	49,00	6,26	32,20	200,00	8,46 €
CD2310	2,50	27,50	5,5	74,50	3,99	50,50	200,00	8,46 €
CD2311	2,50	27,50	8,5	115,00	2,58	80,20	200,00	8,46 €
CD2312	2,50	27,50	12,5	165,00	1,75	116,00	200,00	8,72 €
CD2313	2,50	27,50	18,5	240,00	1,19	169,00	200,00	8,72 €
CD2314	2,50	34,50	3,5	71,50	2,99	52,20	156,00	8,72 €
CD2315	2,50	34,50	5,5	110,00	1,91	82,10	156,00	8,72 €
CD2316	2,50	34,50	8,5	170,00	1,23	129,00	156,00	8,72 €
CD2317	2,50	34,50	12,5	245,00	0,83	87,00	156,00	8,72 €
CD2318	2,50	34,50	18,5	360,00	0,57	276,00	156,00	9,02 €
CD2319	2,80	14,00	3,5	20,50	109,50	4,10	446,00	8,72 €
CD2320	2,80	14,00	5,5	29,00	66,48	6,70	446,00	8,72 €
CD2321	2,80	14,00	9,5	45,90	40,27	11,10	446,00	8,72 €
CD2322	2,80	14,00	15,5	71,40	24,68	18,00	446,00	8,72 €
CD2323	2,80	20,00	3,5	27,20	30,16	11,00	326,00	8,72 €
CD2324	2,80	20,00	5,5	39,50	19,20	17,00	326,00	8,72 €
CD2325	2,80	20,00	9,5	64,20	11,11	29,00	326,00	8,72 €
CD2326	2,80	30,00	3,5	47,00	7,63	29,00	222,00	8,72 €
CD2327	2,80	30,00	5,5	70,70	4,85	45,00	222,00	8,72 €
CD2328	3,20	19,20	3,5	27,50	63,84	9,70	620,00	8,72 €
CD2329	3,20	19,20	5,5	40,00	40,69	15,10	620,00	8,72 €
CD2330	3,20	19,20	8,5	59,00	26,36	23,60	620,00	8,72 €
CD2331	3,20	19,20	12,5	83,50	17,86	34,50	620,00	8,72 €
CD2332	3,20	19,20	18,5	120,00	12,13	50,60	620,00	8,72 €
CD2333	3,20	23,20	3,5	33,50	32,77	15,00	496,00	8,72 €
CD2334	3,20	23,20	5,5	49,50	20,80	23,60	496,00	8,72 €
CD2335	3,20	23,20	8,5	74,00	13,48	36,90	496,00	8,72 €
CD2336	3,20	23,20	12,5	105,00	9,18	53,40	496,00	8,72 €
CD2337	3,20	23,20	18,5	155,00	6,19	81,80	496,00	8,72 €
CD2338	3,20	28,20	3,5	42,50	16,68	23,40	396,00	8,72 €
CD2339	3,20	28,20	5,5	63,50	10,62	37,20	396,00	8,72 €
CD2340	3,20	28,20	8,5	94,50	6,89	57,40	396,00	8,72 €
CD2341	3,20	28,20	12,5	135,00	4,68	83,40	396,00	8,72 €
CD2342	3,20	28,20	18,5	200,00	3,16	127,00	396,00	9,02 €
CD2343	3,20	35,20	3,5	58,50	8,00	38,70	310,00	8,72 €
CD2344	3,20	35,20	5,5	88,50	5,08	61,10	310,00	8,72 €
CD2345	3,20	35,20	8,5	135,00	3,28	96,20	310,00	9,02 €
CD2346	3,20	35,20	12,5	190,00	2,24	136,00	310,00	9,02 €
CD2347	3,20	35,20	18,5	280,00	1,51	203,00	310,00	9,02 €
CD2348	3,20	43,20	3,5	82,00	4,09	60,80	247,00	8,72 €
CD2349	3,20	43,20	5,5	125,00	2,60	95,30	247,00	8,72 €
CD2350	3,20	43,20	8,5	190,00	1,68	148,00	247,00	8,72 €
CD2351	3,20	43,20	12,5	275,00	1,14	216,00	247,00	9,02 €
CD2352	3,20	43,20	18,5	405,00	0,77	321,00	247,00	9,02 €


## CD

# Ressort de compression DIN 2095

## Cordes à piano inox

- Matières :  
Cordes à piano : inox selon Din 17224  
Inox CrNi17.7
- Enroulement à droite
- Extrémités :  
Fil  $\leq 0,8\text{mm}$  rapprochées non meulées  
Fil  $> 0,8\text{mm}$  rapprochées meulées
- T° maxi. :  $+60^{\circ}\text{C}$
- Ressorts recommandés pour des charges statiques et des charges dynamiques moyennes
- Tolérances : toutes les tailles et forces sont selon DIN 2095 (Grade 2)

**+ de 75 pièces  
consultez-nous**

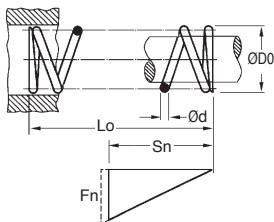

### Info.

- Les ressorts ne sont pas préréglés.  
La longueur à vide  $L_0$  réduit légèrement après les premières mises en charge.
- Réalisations sur mesure :  
contactez-nous (Quantité mini possible)

### REMISES

Qté	1+	5+	20+	50+	75+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur D0	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Prix Uni. 1 à 4
CD2353	4,00	24,00	3,50	33,50	79,94	11,30	918,00	8,72 €
CD2354	4,00	24,00	5,50	49,00	50,87	18,00	918,00	8,72 €
CD2355	4,00	24,00	8,50	72,00	32,93	27,80	918,00	8,72 €
CD2356	4,00	24,00	12,50	105,00	22,41	43,30	918,00	8,72 €
CD2357	4,00	24,00	18,50	150,00	15,07	62,30	918,00	9,02 €
CD2358	4,00	29,00	3,50	41,00	40,93	18,10	732,00	14,82 €
CD2359	4,00	29,00	5,50	60,50	26,02	28,30	732,00	14,82 €
CD2360	4,00	29,00	8,50	89,50	16,84	43,50	732,00	14,82 €
CD2361	4,00	29,00	12,50	130,00	1,46	65,50	732,00	14,82 €
CD2362	4,00	29,00	18,50	185,00	7,75	92,90	732,00	14,82 €
CD2363	4,00	36,00	3,50	53,50	19,54	29,50	572,00	14,82 €
CD2364	4,00	36,00	5,50	79,50	12,39	46,20	572,00	14,82 €
CD2365	4,00	36,00	8,50	120,00	8,03	72,80	572,00	14,82 €
CD2366	4,00	36,00	12,50	170,00	5,45	104,00	572,00	14,82 €
CD2367	4,00	36,00	18,50	250,00	3,69	156,00	572,00	14,82 €
CD2368	4,00	44,00	3,50	71,00	10,02	45,80	458,00	14,82 €
CD2369	4,00	44,00	5,50	105,00	6,36	69,90	458,00	14,82 €
CD2370	4,00	44,00	8,50	160,00	4,11	110,00	458,00	15,43 €
CD2371	4,00	44,00	12,50	235,00	2,80	165,00	458,00	16,71 €
CD2372	4,00	44,00	18,50	340,00	1,89	240,00	458,00	16,71 €

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur D0	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Prix Uni. 1 à 4
CD2373	4,00	54,00	3,50	99,00	5,11	71,60	367,00	14,82 €
CD2374	4,00	54,00	5,50	150,00	3,26	111,00	367,00	14,82 €
CD2375	4,00	54,00	8,50	230,00	2,10	175,00	367,00	15,43 €
CD2376	4,00	54,00	12,50	335,00	1,43	257,00	367,00	16,71 €
CD2377	4,00	54,00	18,50	490,00	0,97	379,00	367,00	16,71 €
CD2378	5,00	30,00	3,50	41,00	100,23	13,40	1348,00	14,82 €
CD2379	5,00	30,00	5,50	60,00	63,59	21,50	1348,00	14,82 €
CD2380	5,00	30,00	8,50	87,50	41,11	32,60	1348,00	15,67 €
CD2381	5,00	30,00	12,50	125,00	27,99	48,30	1348,00	15,67 €
CD2382	5,00	30,00	18,50	180,00	18,87	71,00	1348,00	15,83 €
CD2383	5,00	37,00	3,50	51,00	47,59	22,30	1053,00	14,82 €
CD2384	5,00	37,00	5,50	75,00	30,31	34,80	1053,00	15,67 €
CD2385	5,00	37,00	8,50	110,00	19,63	52,50	1053,00	15,67 €
CD2386	5,00	37,00	12,50	160,00	13,30	79,50	1053,00	15,83 €
CD2387	5,00	37,00	18,50	230,00	9,01	115,00	1053,00	16,71 €
CD2388	5,00	45,00	3,50	64,00	24,34	34,40	843,00	14,82 €
CD2389	5,00	45,00	5,50	95,50	15,49	54,40	843,00	14,82 €
CD2390	5,00	45,00	8,50	140,00	10,02	81,60	843,00	15,83 €
CD2391	5,00	45,00	12,50	205,00	6,82	124,00	843,00	15,83 €
CD2392	5,00	45,00	18,50	300,00	4,60	184,00	843,00	17,42 €
CD2393	5,00	55,00	3,50	85,00	12,46	54,10	674,00	14,82 €
CD2394	5,00	55,00	5,50	130,00	7,94	86,80	674,00	14,82 €
CD2395	5,00	55,00	8,50	195,00	5,14	133,00	674,00	15,83 €
CD2396	5,00	55,00	12,50	280,00	3,50	194,00	674,00	15,83 €
CD2397	5,00	55,00	18,50	410,00	2,36	287,00	674,00	17,42 €
CD2398	5,00	68,00	3,50	120,00	6,24	87,70	535,00	14,82 €
CD2399	5,00	68,00	5,50	180,00	3,98	135,00	535,00	15,83 €
CD2400	5,00	68,00	8,50	275,00	2,57	210,00	535,00	17,42 €
CD2401	5,00	68,00	12,50	395,00	1,74	304,00	535,00	17,97 €
CD2402	5,00	68,00	18,50	585,00	1,18	455,00	535,00	20,16 €
CD2403	6,30	38,30	3,50	50,00	120,40	15,00	1990,00	15,67 €
CD2404	6,30	38,30	5,50	75,00	76,50	26,00	1990,00	15,67 €
CD2405	6,30	38,30	8,50	110,00	49,60	41,00	1990,00	17,42 €
CD2406	6,30	38,30	12,50	155,00	32,70	58,00	1990,00	17,97 €
CD2407	6,30	38,30	18,50	225,00	22,80	88,00	1990,00	19,59 €
CD2408	6,30	46,30	3,50	60,00	61,60	24,00	1590,00	15,67 €
CD2409	6,30	46,30	5,50	90,00	39,20	40,00	1590,00	15,83 €
CD2410	6,30	46,30	8,50	135,00	25,30	63,00	1590,00	16,71 €
CD2411	6,30	46,30	12,50	195,00	17,30	95,00	1590,00	16,71 €
CD2412	6,30	46,30	18,50	280,00	11,60	137,00	1590,00	20,16 €
CD2413	6,30	56,30	3,50	80,00	31,50	42,00	1270,00	15,67 €
CD2414	6,30	56,30	5,50	115,00	20,00	62,00	1270,00	17,97 €
CD2415	6,30	56,30	8,50	175,00	13,00	100,00	1270,00	18,45 €
CD2416	6,30	56,30	12,50	250,00	8,90	145,00	1270,00	20,16 €
CD2417	6,30	56,30	18,50	365,00	5,90	215,00	1270,00	22,22 €


## CD

# Ressort de compression DIN 2095

## Cordes à piano inox

- Matières :  
Cordes à piano : inox selon Din 17224  
Inox CrNi17.7
- Enroulement à droite
- Extrémités :  
Fil  $\leq 0,8\text{mm}$  rapprochées non meulées  
Fil  $> 0,8\text{mm}$  rapprochées meulées
- T° maxi. :  $+60^{\circ}\text{C}$
- Ressorts recommandés pour des charges statiques et des charges dynamiques moyennes
- Tolérances : toutes les tailles et forces sont selon DIN 2095 (Grade 2)

**+ de 75 pièces  
consultez-nous**

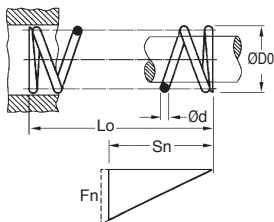

### Info.

- Les ressorts ne sont pas préréglés.  
La longueur à vide  $L_0$  réduit légèrement après les premières mises en charge.
- Réalisations sur mesure :  
contactez-nous (Quantité mini possible)

### REMISES

Qté	1+	5+	20+	50+	75+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur D0	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Prix Uni. 1 à 4
CD2418	6,30	69,30	3,5	105,00	15,70	65,00	1010,00	17,97 €
CD2419	6,30	69,30	5,5	155,00	10,50	99,00	1010,00	18,45 €
CD2420	6,30	69,30	8,5	253,00	6,50	155,00	1010,00	20,16 €
CD2421	6,30	69,30	12,5	340,00	4,40	227,00	1010,00	22,96 €
CD2422	6,30	69,30	18,5	500,00	3,00	339,00	1010,00	26,22 €
CD2423	6,30	86,30	3,5	145,00	7,70	103,00	800,00	18,45 €
CD2424	6,30	86,30	5,5	220,00	4,90	160,00	800,00	20,16 €
CD2425	6,30	86,30	8,5	335,00	3,20	260,00	800,00	23,97 €
CD2426	6,30	86,30	12,5	490,00	2,20	370,00	800,00	26,22 €
CD2427	6,30	86,30	18,5	720,00	1,50	548,00	800,00	31,93 €
CD2428	8,00	48,00	3,5	65,00	159,00	21,00	3030,00	14,24 €
CD2429	8,00	48,00	5,5	90,00	102,20	29,00	3030,00	14,24 €
CD2430	8,00	48,00	8,5	135,00	66,10	48,00	3030,00	17,97 €
CD2431	8,00	48,00	12,5	190,00	44,70	68,00	3030,00	19,59 €
CD2432	8,00	48,00	18,5	275,00	30,10	101,00	3030,00	22,96 €
CD2433	8,00	58,00	3,5	75,00	81,90	30,00	2425,00	15,67 €
CD2434	8,00	58,00	5,5	110,00	52,20	46,00	2425,00	17,97 €
CD2435	8,00	58,00	8,5	160,00	33,70	70,00	2425,00	19,59 €
CD2436	8,00	58,00	12,5	230,00	22,90	103,00	2425,00	20,16 €
CD2437	8,00	58,00	18,5	335,00	15,50	154,00	2425,00	20,62 €

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur D0	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Prix Uni. 1 à 4
CD2438	8,00	71,00	3,50	95,00	41,00	48,00	1920,00	20,16 €
CD2439	8,00	71,00	5,50	140,00	26,00	74,00	1920,00	22,22 €
CD2440	8,00	71,00	8,50	205,00	16,80	112,00	1920,00	24,63 €
CD2441	8,00	71,00	12,50	300,00	11,40	169,00	1920,00	28,21 €
CD2442	8,00	71,00	18,50	435,00	8,00	248,00	1920,00	54,39 €
CD2443	8,00	88,00	3,50	125,00	19,90	76,00	1515,00	22,22 €
CD2444	8,00	88,00	5,50	180,00	12,70	111,00	1515,00	24,63 €
CD2445	8,00	88,00	8,50	285,00	8,30	186,00	1515,00	28,21 €
CD2446	8,00	88,00	12,50	410,00	5,60	271,00	1515,00	35,56 €
CD2447	8,00	88,00	18,50	600,00	3,80	401,00	1515,00	77,54 €
CD2448	8,00	108,00	3,50	170,00	10,20	118,00	1210,00	23,97 €
CD2449	8,00	108,00	5,50	260,00	6,50	187,00	1210,00	26,22 €
CD2450	8,00	108,00	8,50	390,00	4,20	286,00	1210,00	29,54 €
CD2451	8,00	108,00	12,50	570,00	2,80	423,00	1210,00	110,39 €
CD2452	8,00	108,00	18,50	835,00	2,00	625,00	1210,00	117,40 €
CD2453	10,00	60,00	3,50	75,00	200,00	20,00	4470,00	18,45 €
CD2454	10,00	60,00	5,50	110,00	127,00	34,00	4470,00	20,62 €
CD2455	10,00	60,00	8,50	165,00	82,20	56,00	4470,00	23,97 €
CD2456	10,00	60,00	12,50	230,00	55,90	78,00	4470,00	26,22 €
CD2457	10,00	60,00	18,50	335,00	37,80	118,00	4470,00	29,54 €
CD2458	10,00	73,00	3,50	96,00	99,60	39,00	3540,00	23,97 €
CD2459	10,00	73,00	5,50	135,00	63,60	56,00	3540,00	24,63 €
CD2460	10,00	73,00	8,50	200,00	41,10	88,00	3540,00	31,93 €
CD2461	10,00	73,00	12,50	285,00	28,00	120,00	3540,00	61,13 €
CD2462	10,00	73,00	18,50	410,00	18,90	185,00	3540,00	91,04 €
CD2463	10,00	90,00	3,50	115,00	49,00	56,00	2790,00	26,22 €
CD2464	10,00	90,00	5,50	175,00	30,90	92,00	2790,00	29,54 €
CD2465	10,00	90,00	8,50	255,00	20,10	136,00	2790,00	61,13 €
CD2466	10,00	90,00	12,50	370,00	13,70	203,00	2790,00	77,54 €
CD2467	10,00	90,00	18,50	540,00	9,30	302,00	2790,00	110,39 €
CD2468	10,00	110,00	3,50	150,00	24,90	87,00	2230,00	26,25 €
CD2469	10,00	110,00	5,50	230,00	16,30	141,00	2230,00	35,56 €
CD2470	10,00	110,00	8,50	345,00	10,30	217,00	2230,00	71,68 €
CD2471	10,00	110,00	12,50	500,00	7,00	320,00	2230,00	91,04 €
CD2472	10,00	110,00	18,50	730,00	4,70	472,00	2230,00	117,40 €
CD2473	10,00	135,00	3,50	205,00	12,80	138,00	1790,00	31,93 €
CD2474	10,00	135,00	5,50	315,00	8,20	220,00	1790,00	61,13 €
CD2475	10,00	135,00	8,50	475,00	5,20	338,00	1790,00	91,04 €
CD2476	10,00	135,00	12,50	690,00	3,60	497,00	1790,00	110,39 €
CD2477	10,00	135,00	18,50	1015,00	2,40	738,00	1790,00	117,40 €