


Graisseur pour galet de came

Pour galets CF et CFES

CFCL

- Boîtier de lubrification C-Lube
- Lubrification solide
- Ne pas appliquer de charge sur le boîtier
- Boîtier non-rechargeable
- Remplacer le boîtier quand il est vidé
- Ne pas laver avec un solvant organique
- Ne pas utiliser dans un environnement où une contamination est prohibée
- T° d'utilisation : -15°C à +80°C

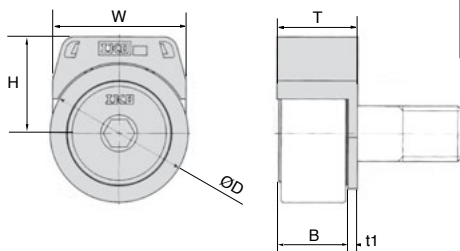

Lubrification
solide C-Lube



IKO
Galet de came
CF et CFES



IKO
Boîtier CL



Galet sans
maintenance

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-15%	-20%	Sur demande

Références	W	H	T	t1	Pour galet	Prix Uni. 1 à 5
CF6-CL	15,4	12,6	14,0	1,5	CF6, CFES6	15,73 €
CF8-CL	18,4	14,2	14,0	1,5	CF8, CFES8	16,12 €
CF10-CL	21,0	17,0	15,5	2,0	CF10, CFES10	16,98 €
CF10-1-CL	21,0	19,2	15,5	2,0	CF10-1, CFES10-1	16,98 €
CF12-CL	29,0	21,0	17,5	2,0	CF12, CFES12	17,84 €
CF12-1-CL	29,0	22,0	17,5	2,0	CF12-1, CFES12-1	17,84 €
CF16-CL	33,8	27,4	23,4	2,5	CF16, CFES16	22,46 €
CF18-CL	38,8	30,4	25,4	2,5	CF18, CFES18	22,81 €
CF20-CL	45,8	38,4	29,9	3,0	CF20	30,46 €
CF20-1-CL	45,8	35,4	29,9	3,0	CF20-1	30,46 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ③ 2016

③ 285