


Crémaillère section pouce

Aci stock inch

MODULE 0,8-5,0


Acier

- Angle de pression 20°
- Longueur maxi. 1800mm
- **Rabotable en longueur de 1m**
- Matières : acier 60C40
- Erreur totale : 0,1mm/300mm

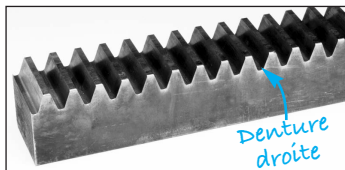

Option

 - Autres longueurs à partir de 10 pièces, contactez-nous



Charges admissibles sur les dents avec un engrenage de 30 dents utilisé 12h/jour à 10 t/min.	CR0,8	34 kg
	CR1	56 kg
	CR1,25	65 kg
	CR1,5	111 kg
	CR1,75	127 kg
	CR2	136 kg
	CR2,5	226 kg
	CR3	326 kg
	CR4	500 kg
	CR5	877 kg
	CCR6	1180 kg

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Module	P	W	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CR0.8-1000	0,8	8,72	9,52	9,52	1000	✓	79,15 €
CR0.8-1800	0,8	8,72	9,52	9,52	1828	-	136,08 €
CR1-1000	1	11,70	12,70	12,70	1000	✓	81,79 €
CR1-1800	1	11,70	12,70	12,70	1828	✓	140,62 €
CR1.25-1000	1,25	11,45	12,70	12,70	1000	✓	88,01 €
CR1.25-1800	1,25	11,45	12,70	12,70	1828	✓	151,29 €
CR1.5-1000	1,5	17,55	19,05	19,05	1000	✓	94,49 €
CR1.5-1800	1,5	17,55	19,05	19,05	1828	✓	162,44 €
CR1.75-1000	1,75	17,30	19,05	19,05	1000	✓	96,34 €
CR1.75-1800	1,75	17,30	19,05	19,05	1828	-	165,61 €
CR2-1000	2	17,05	19,05	19,05	1000	✓	99,36 €
CR2-1800	2	17,05	19,05	19,05	1828	-	170,78 €
CR2.5-1000	2,5	22,90	25,40	25,40	1000	✓	121,76 €
CR2.5-1800	2,5	22,90	25,40	25,40	1828	✓	209,29 €
CR3-1000	3	28,75	31,75	31,75	1000	✓	126,32 €
CR3-1800	3	28,75	31,75	31,75	1828	-	381,03 €
CR4-1000	4	34,10	38,10	38,10	1000	✓	176,43 €
CR4-1800	4	34,10	38,10	38,10	1828	✓	367,77 €
CR5-1000	5	45,80	50,80	50,80	1000	✓	226,76 €
CR5-1800	5	45,80	50,80	50,80	1828	-	706,88 €

*Dans la limite du disponible