


# Crémaillère section pouce

Aci stock inch

## MODULE 0,8-5,0


Acier

- Angle de pression 20°
- Longueur maxi. 1800mm
- **Rabotable en longueur de 1m**
- Matières : acier 60C40
- Erreur totale : 0,1mm/300mm

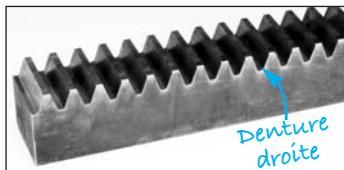

### Option

 - Autres longueurs à partir de 10 pièces, contactez-nous



Charges admissibles sur les dents avec un engrenage de 30 dents utilisé 12h/jour à 10 t/min.	CR0,8	34 kg
	CR1	56 kg
	CR1,25	65 kg
	CR1,5	111 kg
	CR1,75	127 kg
	CR2	136 kg
	CR2,5	226 kg
	CR3	326 kg
	CR4	500 kg
	CR5	877 kg
CCR6	1180 kg	

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Module	P	W	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CR0,8-1000	0,8	8,72	9,52	9,52	1000	✓	74,98 €
CR0,8-1800	0,8	8,72	9,52	9,52	1828	-	128,90 €
CR1-1000	1	11,70	12,70	12,70	1000	✓	77,49 €
CR1-1800	1	11,70	12,70	12,70	1828	✓	133,21 €
CR1,25-1000	1,25	11,45	12,70	12,70	1000	✓	83,38 €
CR1,25-1800	1,25	11,45	12,70	12,70	1828	✓	143,31 €
CR1,5-1000	1,5	17,55	19,05	19,05	1000	✓	89,52 €
CR1,5-1800	1,5	17,55	19,05	19,05	1828	✓	153,87 €
CR1,75-1000	1,75	17,30	19,05	19,05	1000	✓	91,27 €
CR1,75-1800	1,75	17,30	19,05	19,05	1828	-	156,88 €
CR2-1000	2	17,05	19,05	19,05	1000	✓	94,12 €
CR2-1800	2	17,05	19,05	19,05	1828	-	161,77 €
CR2,5-1000	2,5	22,90	25,40	25,40	1000	✓	115,35 €
CR2,5-1800	2,5	22,90	25,40	25,40	1828	✓	198,26 €
CR3-1000	3	28,75	31,75	31,75	1000	✓	119,67 €
CR3-1800	3	28,75	31,75	31,75	1828	-	360,93 €
CR4-1000	4	34,10	38,10	38,10	1000	✓	167,14 €
CR4-1800	4	34,10	38,10	38,10	1828	✓	348,38 €
CR5-1000	5	45,80	50,80	50,80	1000	✓	214,81 €
CR5-1800	5	45,80	50,80	50,80	1828	-	669,59 €

\*Dans la limite du disponible