

# Colonne de réglage



## CRG

## Pour convoyeur

- Permet le réglage et le positionnement pour toute application liée au convoyage

- Échelle millimétrique

- Matières :

Acier et Duralumin AL5083

Traitement extérieur : chromage

Pièces usinées

Manette de réglage, embouts supérieurs et inférieurs thermoplastiques

Vis mère en acier (F114) avec

guidage par roulement



CRG-500-TL



CRG-500-NC


### Applications

- Pour têtes de traction/renvoi, étiqueteuses, thermo-imprimantes, machines de dosage et bouchement, vision artificielle, contrôle de qualité...

- Sur une même chaîne de convoyage, elle permet différents réglages lorsque les produits ou paquets changent de dimensions.



Exemple d'application :  
réglage d'une étiqueteuse

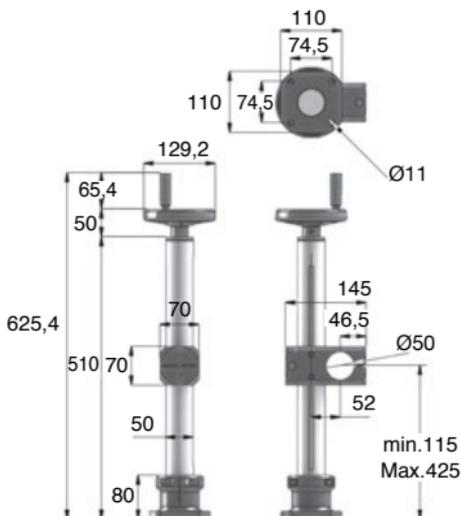

### REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Longueur standard	Finition des composants	Masse (kg)	Prix Uni.
CRG-500-NC	500	Nickel-chrome	5,96	576,37 €
CRG-500-TL	500	Thermo-laqué	5,96	535,63 €



Dimensions en mm

# Colonne de réglage - composants

Pour convoyeur

CRG

- **Composants seuls** pour maintenance  
ou adaptation particulière

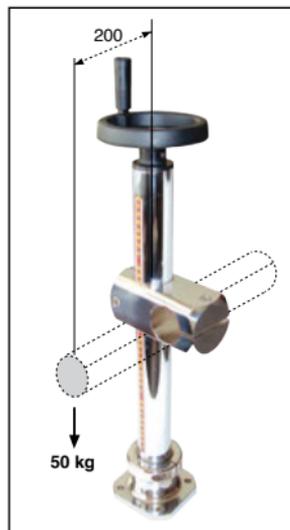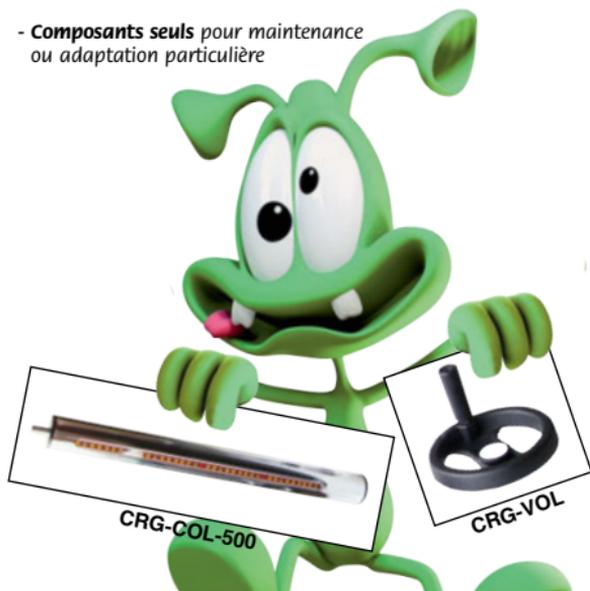

CRG-EMB-NC



CRG-EMB-TL



CRG-NR-NC



CRG-NR-TL

## REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Type	Finition des composants	Masse (kg)	Prix Uni.
CRG-COL-500	Colonne 500mm	Nickel-chrome	3,72	362,50 €
CRG-VOL	Volant	Thermoplastique	0,27	44,54 €
CRG-EMB-NC	Embase	Nickel-chrome	0,84	128,49 €
CRG-EMB-TL	Embase	Thermo-laqué	0,84	108,70 €
CRG-NR-NC	Noix de renvoi	Nickel-chrome	1,13	123,25 €
CRG-NR-TL	Noix de renvoi	Thermo-laqué	1,13	102,29 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ③ 2016

③ 363