



MODULE Nylon 6 armé 30% fibres de verre 0,5-4,0

- Crémaillère à denture droite
- Pièce moulée
- Angle de pression 20°
- Matière : nylon 6 armé 30% fibres de verre

Module 1,5 à 4,0
avec noyau acier

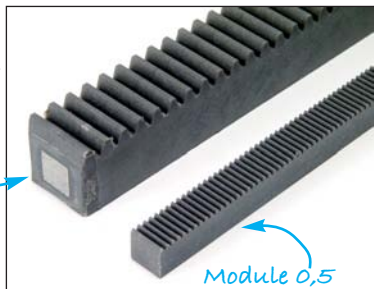

Module 0,5
sans noyau acier

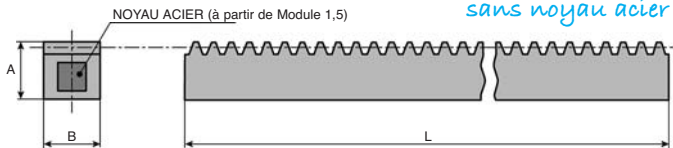

REMISES

Qté	1+	10+	50+	100+	400+
Rem.		-10%	-25%	-35%	Sur demande

Références	m Module	A	B	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
Sans noyau acier						
CRM0,5-250	0,5	8	8	250	✓	5,97 €
Avec noyau acier						
CRM1,5-250	1,5	17	17	250	✓	7,90 €
CRM1,5-500	1,5	17	17	500	✓	15,69 €
CRM1,5-1000	1,5	17	17	1000	✓	31,34 €
CRM2-250	2,0	20	20	248	✓	10,00 €
CRM2-500	2,0	20	20	496	✓	19,92 €
CRM2-1000	2,0	20	20	992	✓	39,62 €
CRM3-250	3,0	30	30	250	✓	11,45 €
CRM3-500	3,0	30	30	500	✓	26,43 €
CRM3-1000	3,0	30	30	1000	✓	42,30 €
CRM4-1000	4,0	28	20	1000	-	48,10 €

*Dans la limite du disponible