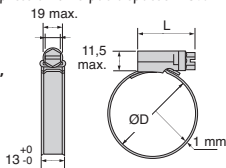


## - Collier à vis sans fin bande pleine estampée 13 mm

## - Matières :

Version acier : vis acier Qst36-3 zingué,  
bande et capot acier ST3 galvaniséVersion inox : vis inox 302,  
bande et capot inox 304**Montage**\*\* Couple de serrage/pression : ne pas dépasser 75%  
de la valeur maxi.**Info.**- Vendu par multiple,  
nous contacter**REMISES**

Qté	1+	20+	40+	60+	100+	150+
Rem.	Prix -5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Plage de serrage ØD	L	Valeur max.**		Stock†	Prix Uni. 1 à 19
			Couple (Nm)	Pression (Bar)		
<b>Acier</b>						
CS13-20-32	20-32	31	5,0	45	-	0,91 €
CS13-25-40	25-40	31	5,0	40	-	0,94 €
CS13-30-45	30-45	31	5,0	38	✓	1,00 €
CS13-32-50	32-50	31	5,0	35	-	1,00 €
CS13-40-60	40-60	31	5,0	30	-	1,15 €
CS13-50-70	50-70	35	5,5	25	-	1,18 €
CS13-60-80	60-80	35	5,5	20	-	1,45 €
CS13-70-90	70-90	35	5,5	17	-	1,56 €
CS13-80-100	80-100	35	5,5	14	-	1,69 €
CS13-90-110	90-110	35	5,5	12	-	1,73 €
CS13-100-120	100-120	35	5,5	10	-	1,91 €
CS13-110-130	110-130	35	5,5	8	-	1,94 €
CS13-120-140	120-140	35	5,5	7	-	2,06 €
<b>Inox</b>						
CS13-20-32/SS	20-32	31	5,0	45	-	2,35 €
CS13-25-40/SS	25-40	31	5,0	40	-	2,55 €
CS13-30-45/SS	30-45	31	5,0	38	-	2,76 €
CS13-32-50/SS	32-50	31	5,0	35	-	2,79 €
CS13-40-60/SS	40-60	31	5,0	30	✓	2,90 €
CS13-50-70/SS	50-70	35	5,5	25	-	3,10 €
CS13-60-80/SS	60-80	35	5,5	20	-	3,42 €
CS13-70-90/SS	70-90	35	5,5	17	-	3,57 €
CS13-80-100/SS	80-100	35	5,5	14	-	3,71 €
CS13-90-110/SS	90-110	35	5,5	12	-	4,00 €
CS13-100-120/SS	100-120	35	5,5	10	-	4,32 €
CS13-110-130/SS	110-130	35	5,5	8	-	4,40 €
CS13-120-140/SS	120-140	35	5,5	7	-	4,61 €

\*Dans la limite du disponible