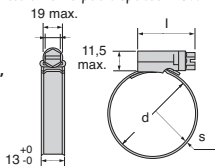


- Collier à vis sans fin bande pleine estampée 13mm

- Matières :

Version acier : vis acier Qst36-3 zingué,
bande et capot acier ST3 galvaniséVersion inox : vis inox 302,
bande et capot inox 304**Montage*** Couple de serrage/pression : ne pas dépasser 75%
de la valeur maxi.**Info.**- Vendu par multiple,
nous contacter**REMISES**

Qté	1+	20+	40+	60+	100+	150+
Rem.	Prix -5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Plage de serrage ØD	L	Valeur max.*		Prix uni.
			Couple (Nm)	Pression (Bar)	
Acier					
CS13-20-32	20-32	31	5,0	45	0,87 €
CS13-25-40	25-40	31	5,0	40	0,90 €
CS13-30-45	30-45	31	5,0	38	0,96 €
CS13-32-50	32-50	31	5,0	35	0,96 €
CS13-40-60	40-60	31	5,0	30	1,10 €
CS13-50-70	50-70	35	5,5	25	1,13 €
CS13-60-80	60-80	35	5,5	20	1,38 €
CS13-70-90	70-90	35	5,5	17	1,48 €
CS13-80-100	80-100	35	5,5	14	1,62 €
CS13-90-110	90-110	35	5,5	12	1,71 €
CS13-100-120	100-120	35	5,5	10	1,81 €
CS13-110-130	110-130	35	5,5	8	1,84 €
CS13-120-140	120-140	35	5,5	7	1,97 €
Inox					
CS13-20-32/SS	20-32	31	5,0	45	2,24 €
CS13-25-40/SS	25-40	31	5,0	40	2,42 €
CS13-30-45/SS	30-45	31	5,0	38	2,63 €
CS13-32-50/SS	32-50	31	5,0	35	2,66 €
CS13-40-60/SS	40-60	31	5,0	30	2,75 €
CS13-50-70/SS	50-70	35	5,5	25	2,95 €
CS13-60-80/SS	60-80	35	5,5	20	3,24 €
CS13-70-90/SS	70-90	35	5,5	17	3,40 €
CS13-80-100/SS	80-100	35	5,5	14	3,52 €
CS13-90-110/SS	90-110	35	5,5	12	3,79 €
CS13-100-120/SS	100-120	35	5,5	10	4,11 €
CS13-110-130/SS	110-130	35	5,5	8	4,17 €
CS13-120-140/SS	120-140	35	5,5	7	4,38 €