

# Collier de serrage bande 9 mm **Inx** **Ac** ★★

## CS9

## Utilisation courante

- Collier à vis sans fin bande pleine estampée 9 mm

- Matières :

Version acier : vis acier Qst36-3 zingué,  
bande et capot inox 430


Version inox : vis inox 302,  
bande et capot inox 304

### Montage

\*\*Couple de serrage/pression : ne pas dépasser 75%  
de la valeur maxi.

### Info.

- Vendu par  
multiple,  
nous contacter

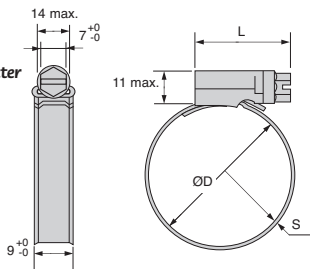

+ DE  
STOCK

### REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	100+	150+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Plage de serrage ØD	L	S +/-0,1	Valeur max.** Couple (Nm)	Pression (Bar)	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
<b>Acier</b>							
CS9-8-16	8-16	23,1	0,6	3,0	45	✓	0,56 €
CS9-12-22	12-22	23,1	0,6	3,0	45	✓	0,59 €
CS9-16-27	16-27	24,6	0,6	3,5	42	✓	0,63 €
CS9-20-32	20-32	24,6	0,6	3,5	36	✓	0,66 €
CS9-25-40	25-40	27,5	0,7	4,0	32	✓	0,73 €
CS9-30-45	30-45	27,5	0,7	4,0	28	✓	0,81 €
CS9-32-50	32-50	27,5	0,7	4,0	24	-	0,87 €
CS9-40-60	40-60	29,0	0,7	4,0	19	-	0,91 €
CS9-50-70	50-70	29,0	0,7	4,0	17	-	1,18 €
<b>Inox</b>							
CS9-8-16/SS	8-16	23,1	0,6	3,0	45	✓	1,32 €
CS9-12-22/SS	12-22	23,1	0,6	3,0	45	✓	1,45 €
CS9-16-27/SS	16-27	24,6	0,6	3,5	42	✓	1,53 €
CS9-20-32/SS	20-32	24,6	0,6	3,5	36	✓	1,62 €
CS9-25-40/SS	25-40	27,5	0,7	4,0	32	-	1,72 €
CS9-30-45/SS	30-45	27,5	0,7	4,0	28	✓	1,91 €
CS9-32-50/SS	32-50	27,5	0,7	4,0	24	✓	2,06 €
CS9-40-60/SS	40-60	29,0	0,7	4,0	19	✓	2,13 €
CS9-50-70/SS	50-70	29,0	0,7	4,0	17	-	2,42 €

\*Dans la limite du disponible

316 **Tome 1** 2013

**HPC**

www.hpceurope.com

Tel: **0825 88 5000**