

Collier de serrage haute pression acier



CSH

Pour serrage énergétique

- Matières :


Bande et capot acier doux
Vis acier 8,8
Finition : zingué bichromaté

Montage

**Couple de serrage/pression :
ne pas dépasser 75% de la
valeur maxi.

Info.

- Vendu par multiple,
nous contacter

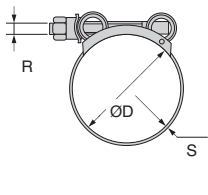

REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	100+	150+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Plage de serrage ØD	F Filetage	E	A	B	S	Valeur max.**		Stock*	Prix Uni. 1 à 19
							Couple (daNcm)	Pression (Bar)		
CSH18-17-19	17-19	M6	8	18	19,8	0,6	45	48	✓	1,03 €
CSH18-20-22	20-22	M6	8	18	19,8	0,6	45	48	-	1,06 €
CSH18-23-25	23-25	M6	8	18	19,8	0,6	45	45	✓	1,06 €
CSH18-26-28	26-28	M6	8	18	19,8	0,6	45	45	-	1,11 €
CSH20-29-31	29-31	M6	8	20	22	0,8	80	42	-	1,25 €
CSH20-32-35	32-35	M6	10	20	22	0,8	80	42	✓	1,29 €
CSH20-36-39	36-39	M6	10	20	22	0,8	80	40	✓	1,32 €
CSH20-40-43	40-43	M6	10	20	22	0,8	80	40	✓	1,32 €
CSH22-44-47	44-47	M6	10	22	24,5	1,2	160	44	✓	1,75 €
CSH22-48-51	48-51	M6	10	22	24,5	1,2	160	44	✓	1,79 €
CSH22-52-55	52-55	M6	10	22	24,5	1,2	160	40	-	1,87 €
CSH22-56-59	56-59	M6	10	22	24,5	1,2	160	40	-	1,94 €
CSH22-60-63	60-63	M6	10	22	24,5	1,2	160	36	-	2,00 €
CSH22-64-67	64-67	M6	10	22	24,5	1,2	160	36	✓	2,03 €
CSH24-68-73	68-73	M8	13	24	26,5	1,5	250	28	-	2,55 €
CSH24-74-79	74-79	M8	13	24	26,5	1,5	250	28	-	2,58 €
CSH24-80-85	80-85	M8	13	24	26,5	1,5	250	28	-	2,65 €
CSH24-86-91	86-91	M8	13	24	26,5	1,5	250	20	✓	2,72 €
CSH24-92-97	92-97	M8	13	24	26,5	1,5	250	20	-	2,79 €
CSH24-98-103	98-103	M8	13	24	26,5	1,5	250	20	-	2,83 €
CSH24-104-112	104-112	M8	13	24	26,5	1,5	250	12	-	3,51 €
CSH24-113-121	113-121	M8	13	24	26,5	1,5	250	12	-	3,60 €
CSH24-122-130	122-130	M8	13	24	26,5	1,5	250	12	-	3,68 €
CSH26-131-139	131-139	M10	15	26	29	1,7	500	9	-	4,44 €
CSH26-140-148	140-148	M10	15	26	29	1,7	500	9	-	4,50 €
CSH26-149-161	149-161	M10	15	26	29	1,7	500	9	-	4,77 €

*Dans la limite du disponible