

CSH

Pour serrage énergétique

- Matières :

 

Bande et capot : acier doux

Vis : acier 8,8

Finition : zingué bichromaté

Info.

- Vendu par multiple,
nous contacter

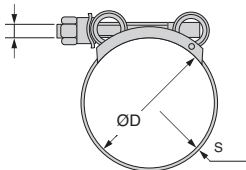

REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	100+	150+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Plage de serrage ØD	Filetage	A	B	S	Valeur max.*		Prix Uni. 1 à 19
						Couple (daNcm)	Pression (Bar)	
CSH18-17-19	17-19	M6	18	19,8	0,6	45	48	0,99 €
CSH18-20-22	20-22	M6	18	19,8	0,6	45	48	1,02 €
CSH18-23-25	23-25	M6	18	19,8	0,6	45	45	1,02 €
CSH18-26-28	26-28	M6	18	19,8	0,6	45	45	1,06 €
CSH20-29-31	29-31	M6	20	22,0	0,8	80	42	1,19 €
CSH20-32-35	32-35	M6	20	22,0	0,8	80	42	1,23 €
CSH20-36-39	36-39	M6	20	22,0	0,8	80	40	1,26 €
CSH20-40-43	40-43	M6	20	22,0	0,8	80	40	1,26 €
CSH22-44-47	44-47	M6	22	24,5	1,2	160	44	1,68 €
CSH22-48-51	48-51	M6	22	24,5	1,2	160	44	1,71 €
CSH22-52-55	52-55	M6	22	24,5	1,2	160	40	1,77 €
CSH22-56-59	56-59	M6	22	24,5	1,2	160	40	1,84 €
CSH22-60-63	60-63	M6	22	24,5	1,2	160	36	1,91 €
CSH22-64-67	64-67	M6	22	24,5	1,2	160	36	1,94 €
CSH24-68-73	68-73	M8	24	26,5	1,5	250	28	2,42 €
CSH24-74-79	74-79	M8	24	26,5	1,5	250	28	2,45 €
CSH24-80-85	80-85	M8	24	26,5	1,5	250	28	2,52 €
CSH24-86-91	86-91	M8	24	26,5	1,5	250	20	2,59 €
CSH24-92-97	92-97	M8	24	26,5	1,5	250	20	2,66 €
CSH24-98-103	98-103	M8	24	26,5	1,5	250	20	2,69 €
CSH24-104-112	104-112	M8	24	26,5	1,5	250	12	3,34 €
CSH24-113-121	113-121	M8	24	26,5	1,5	250	12	3,43 €
CSH24-122-130	122-130	M8	24	26,5	1,5	250	12	3,49 €
CSH26-131-139	131-139	M10	26	29,0	1,7	500	9	4,21 €
CSH26-140-148	140-148	M10	26	29,0	1,7	500	9	4,27 €
CSH26-149-161	149-161	M10	26	29,0	1,7	500	9	4,53 €