

# Engrenage double



## Module 1,0


## Acier 20NCD2



- Angle de pression 20°
- Matière :  
Acier 20NCD2
- Saignée en U entre les deux dentures

### Options

- Nombre de dents différent
- Autre module jusqu'à Module 3
- Autres matières (acier, laiton...)

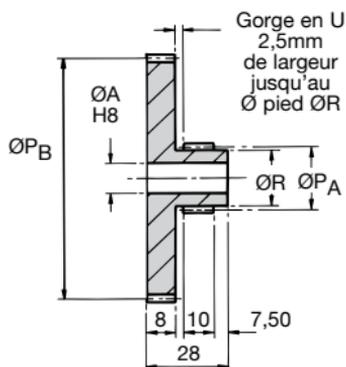

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z <sub>A</sub> Dents	Primitif ØP <sub>A</sub>	Z <sub>B</sub> Dents	Primitif ØP <sub>B</sub>	Alésage ØA	ØPied ØR	Prix Uni. 1 à 5
DG1-15/30	15	16,00	30	30,00	8,00	12,05	50,77 €
DG1-15/45	15	16,00	45	45,00	8,00	12,05	53,12 €
DG1-15/60	15	16,00	60	60,00	8,00	12,05	55,27 €
DG1-15/70	15	16,00	70	70,00	8,00	12,05	57,11 €
<b>↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓</b>							
DG1-20/70	20	20,00	70	70,00	10,00	17,05	57,11 €

Dimensions en mm