

Engrenage double



MODULE

Acier 34C10

1,0


- Angle de pression 20°
- Matière : acier 34C10
- Saignée en U entre les deux dentsures

Options

- Nombre de dents différent
- Autre module jusqu'à Module 3
- Autres matières (acier, laiton...)



FABRICATION
pour délai accéléré
nous contacter

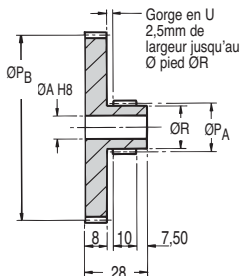

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

Références	Z _A Dents	Primitif ØP _A	Z _B Dents	Primitif ØP _B	Alésage ØA	ØPied ØR	Prix Uni. 1 à 5
DG1-15/30	15	16,00	30	30,00	8,00	12,05	42,99 €
DG1-15/45	15	16,00	45	45,00	8,00	12,05	44,96 €
DG1-15/60	15	16,00	60	60,00	8,00	12,05	46,80 €
DG1-15/70	15	16,00	70	70,00	8,00	12,05	48,34 €
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓							
DG1-20/70	20	20,00	70	70,00	10,00	17,05	sur demande