

Motoréducteur AC asynchrone



DUN52A

Couple de 0,4Nm à 24Nm

- Motoréducteur alternatif asynchrone
- 230V/400V-50Hz
- Rotor : cage d'écuréuil
- Type de réducteur : planétaire
- Paliers : roulements
- Charge axiale maxi. : 500N
- Jeu axial maxi. : de 0,1mm
- Charge radiale maxi. : 350N à 12mm de la face
- Force de chassage : 500N
- Jeu angulaire : 1,8°
- T° d'utilisation : 0 à +40°C
- Masse de 2,1 à 2,7kg




Attention : ces moteurs nécessitent une protection par relais thermique et une autre contre les surtensions du réseau par filtre "RC"

Accessoires

- Carte TEL-ATV11/180

Options

- Relais thermique et filtres
- Capacité (pour version monophasée)

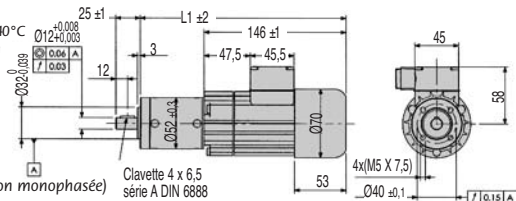

Montage

- Schéma de câblage n°3(TRI), n°5(TRI) et n°4(MONO) sur les fiches techniques

REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-7%	-7%	Sur demande

Références	Rapport de réduction	Nombre d'étages	L1 (mm)	Rendement (%)	Vitesse à vide (t/min)	Vitesse en charge (t/min)	Couple nominal (Nm)	Courant nom. absorbé (mA)	Prix Uni. 1 à 5
Version monophasée									
DUN52A/MONO/0004	4,5:1	1	196,0	85	667,0	578,0	0,40	300	759,53 €
DUN52A/MONO/0006	6,25:1	1	196,0	85	480,0	416,0	0,55	300	759,53 €
DUN52A/MONO/0015	15:1	2	211,5	72	200,0	173,0	1,10	300	845,97 €
DUN52A/MONO/0020	20,25:1	2	211,5	72	148,0	128,0	1,50	300	845,97 €
DUN52A/MONO/0036	36:1	2	211,5	72	83,0	72,0	2,70	300	845,97 €
DUN52A/MONO/0091	91,12:1	3	226,5	61	33,0	29,0	5,80	300	945,48 €
DUN52A/MONO/0162	162:1	3	226,5	61	19,0	16,0	10,00	300	945,48 €
DUN52A/MONO/0225	225:1	3	226,5	61	13,0	12,0	14,00	300	945,48 €
DUN52A/MONO/0288	288:1	3	226,5	61	10,0	9,0	18,00	300	945,48 €
DUN52A/MONO/0400	400:1	3	226,5	61	7,5	6,5	24,00	300	945,48 €
Version triphasée									
DUN52A/TRI/0004	4,5:1	1	196,0	85	667,0	578,0	0,46	160	759,53 €
DUN52A/TRI/0006	6,25:1	1	196,0	85	480,0	416,0	0,64	160	759,53 €
DUN52A/TRI/0015	15:1	2	211,5	72	200,0	173,0	1,30	160	759,53 €
DUN52A/TRI/0020	20,25:1	2	211,5	72	148,0	128,0	1,70	160	845,97 €
DUN52A/TRI/0036	36:1	2	211,5	72	83,0	72,0	3,10	160	845,97 €
DUN52A/TRI/0091	91,12:1	3	226,5	61	33,0	29,0	6,70	160	945,48 €
DUN52A/TRI/0162	162:1	3	226,5	61	19,0	16,0	12,00	160	945,48 €
DUN52A/TRI/0225	225:1	3	226,5	61	13,0	12,0	16,00	160	945,48 €
DUN52A/TRI/0288	288:1	3	226,5	61	10,0	9,0	21,00	160	945,48 €
DUN52A/TRI/0400	400:1	3	226,5	61	7,5	6,5	24,00	160	945,48 €