




Motoréducteur AC asynchrone

Couple de 1,1Nm à 24Nm

DUN62A

- Motoréducteur alternatif asynchrone 230V/400V-50Hz
- Rotor : cage d'écurueil
- Type de réducteur : planétaire
- Paliers : roulements
- Charge axiale maxi. : 500N
- Jeu axial maxi. : de 0,1mm
- Charge radiale maxi. : 350N à 12mm de la face
- Force de chassage : 500N
- Jeu angulaire : 1,8°
- T° d'utilisation : 0°C à +40°C
- Masse de 2,7 à 3,6kg

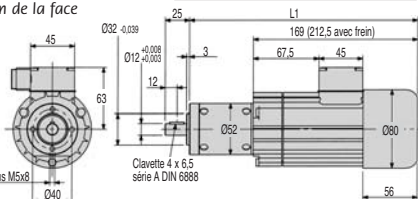

Accessoires

- Carte TEL-ATV11/180

Options

- Capacité (pour version monophasée) 4 trous M5x8
- Relais thermique
- Filtrés (nous contacter)

Attention : ces moteurs nécessitent une protection par relais thermique ainsi qu'une autre contre les surtensions du réseau par filtre "RC".

Montage

- Schéma de câblage n°3 et n°5 (TRI) et n°4 (MONO) sur les fiches techniques

REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-7%	Sur demande

Références	Rapport de réduction	Nombre d'étages	L1 (mm)	Rendement (%)	Vitesse à vide (t/min)	Vitesse en charge (t/min)	Couple nominal (Nm)	Courant nom. absorbé (mA)	Prix Uni. 1 à 5
Version monophasée									
DUN62A/MONO/0004	4,5:1	1	219,0	85	667	578	1,1	660	893,12 €
DUN62A/MONO/0006	6,25:1	1	219,0	85	480	416	1,2	660	893,12 €
DUN62A/MONO/0015	15:1	2	234,5	72	200	173	3,0	660	979,54 €
DUN62A/MONO/0020	20,25:1	2	234,5	72	148	128	4,1	660	979,54 €
DUN62A/MONO/0036	36:1	2	234,5	72	83	72	7,3	660	979,54 €
DUN62A/MONO/0091	91,12:1	3	249,5	61	33	29	16,0	660	1079,08 €
DUN62A/MONO/0162	162:1	3	249,5	61	19	16	24,0	660	1079,08 €
DUN62A/MONO/0225	225:1	3	249,5	61	13	12	24,0	660	1079,08 €
DUN62A/MONO/0288	288:1	3	249,5	61	10	9	24,0	660	1079,08 €
DUN62A/MONO/0400	400:1	3	249,5	61	8	7	24,0	660	1079,08 €
Version triphasée									
DUN62A/TRI/0004	4,5:1	1	216,0	85	667	578	1,2	310	893,12 €
DUN62A/TRI/0006	6,25:1	1	216,0	85	480	416	1,2	310	893,12 €
DUN62A/TRI/0015	15:1	2	234,5	72	200	173	3,4	310	979,54 €
DUN62A/TRI/0020	20,25:1	2	234,5	72	148	128	4,6	310	979,54 €
DUN62A/TRI/0036	36:1	2	234,5	72	83	72	8,0	310	979,54 €
DUN62A/TRI/0091	91,12:1	3	249,5	61	33	29	18,0	310	1079,08 €
DUN62A/TRI/0162	162:1	3	249,5	61	19	16	24,0	310	1079,08 €
DUN62A/TRI/0225	225:1	3	249,5	61	13	12	24,0	310	1079,08 €
DUN62A/TRI/0288	288:1	3	249,5	61	10	9	24,0	310	1079,08 €
DUN62A/TRI/0400	400:1	3	249,5	61	8	7	24,0	310	1079,08 €