

Ecrou à sertir - Fût cranté



EAS_{TC}

Tête cylindrique

 


- Ecrou à sertir cylindrique
- Matière : acier zingué

Montage

- Nécessite l'outil à main EAS-TOOL

Info.

- Pièces vendues par boîte

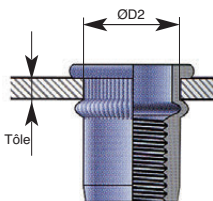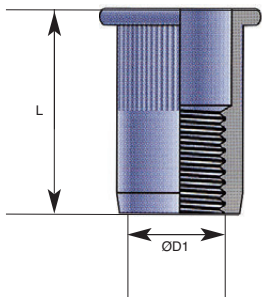

REMISES

| | | | |
|------|-----------------------|-----|-----|
| Qté | 1+ | 10+ | 20+ |
| Rem. | Prix -10% Sur demande | | |

| Références | ØD1 | L | Pour trou | | Tôle | | Charge maxi. | | Qté par lot | Masse pour 1000 (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|----------------|-----|------|-----------|-----|-------|-------|--------------|------------------|-------------|----------------------|---------|-----------------|
| | | | ØD2 | | mini. | maxi. | Traction (N) | Cisaillement (N) | | | | |
| EAS4-11/TC/B | M4 | 11,0 | 6 | 0,3 | 2,5 | 7000 | 2500 | 1000 | 1,35 | - | 79,42 € | |
| EAS4-13/TC/B | M4 | 13,0 | 6 | 2,5 | 4,0 | 7000 | 2500 | 1000 | 1,45 | - | 79,42 € | |
| EAS5-13/TC/B | M5 | 13,0 | 7 | 0,5 | 3,0 | 11000 | 3400 | 1000 | 1,85 | ✓ | 85,00 € | |
| EAS5-15,5/TC/B | M5 | 15,5 | 7 | 3,0 | 5,0 | 11000 | 3400 | 1000 | 1,95 | - | 85,00 € | |
| EAS6-16/TC/B | M6 | 16,0 | 9 | 0,5 | 3,0 | 16000 | 4600 | 500 | 3,74 | ✓ | 52,81 € | |
| EAS6-17,5/TC/B | M6 | 17,5 | 9 | 3,0 | 6,0 | 16000 | 4600 | 500 | 3,94 | ✓ | 52,81 € | |
| EAS8-17/TC/B | M8 | 17,0 | 11 | 0,5 | 3,0 | 20000 | 5800 | 500 | 5,44 | ✓ | 61,89 € | |
| EAS8-19,5/TC/B | M8 | 19,5 | 11 | 3,0 | 6,0 | 20000 | 5800 | 250 | 5,64 | ✓ | 30,95 € | |

*Dans la limite du disponible