

 


- Ecrou à sertir cylindrique
- Matière : acier zingué

### Montage

- Nécessite l'outil à main EAS-TOOL

### Info.

- Pièces vendues par boîte

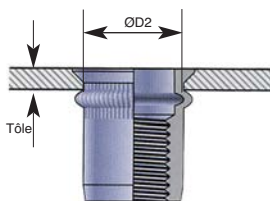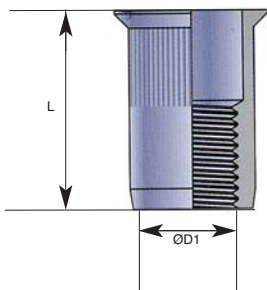

### REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem.			Prix -10% Sur demande

Références	ØD1	L	Pour trou			Charge maxi.		Qté par lot	Masse pour 1000 (kg)	Stock+	Prix Uni. 1 à 9
			ØD2	Tôle mini.	Tôle maxi.	Traction (N)	Cisaillement (N)				
EAS4-11/TF/B	M4	11,0	6	1,6	3,5	7000	2500	1000	1,38	✓	75,23 €
EAS4-13/TF/B	M4	13,0	6	3,5	5,0	7000	2500	1000	1,48	✓	75,23 €
EAS5-13/TF/B	M5	13,0	7	1,6	4,0	11000	3400	1000	1,89	✓	80,53 €
EAS5-15/TF/B	M5	15,0	7	3,5	6,0	11000	3400	1000	1,99	✓	80,53 €
EAS6-15/TF/B	M6	15,0	9	2,5	4,0	16000	4600	500	3,81	✓	50,03 €
EAS6-17/TF/B	M6	17,0	9	4,0	6,0	16000	4600	500	4,01	-	50,03 €
EAS8-17/TF/B	M8	17,0	11	2,5	4,0	20000	5800	500	5,27	-	58,67 €
EAS8-19,5/TF/B	M8	19,5	11	4,0	6,0	20000	5800	250	5,47	✓	29,32 €

\*Dans la limite du disponible