

Ecrou à sertir - Fût cranté

Aci Stock

EAS_{TR}

Tête réduite

 


- Ecrou à sertir cylindrique
- Matière : acier zingué

Montage

- Nécessite l'outil à main EAS-TOOL

Info.

- Pièces vendues par boîte

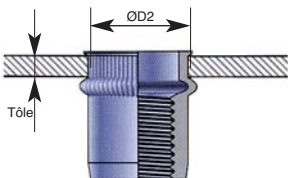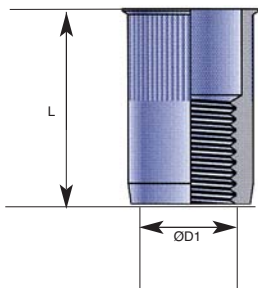

REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem.			Prix -10% Sur demande

Références	ØD1	L	Pour trou		Tôle		Charge maxi.		Masse pour 1000	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
			ØD2		mini.	maxi.	Traction (N)	Cisaillement (N)			
EAS4-11/TR/B	M4	11,0	6	0,5	2,0	7000	2500	1000	1,30	-	75,23 €
EAS4-12/TR/B	M4	12,0	6	1,5	4,0	7000	2500	1000	1,40	-	75,23 €
EAS5-12/TR/B	M5	12,0	7	0,5	2,5	11000	3400	1000	1,74	✓	80,53 €
EAS5-14/TR/B	M5	14,0	7	2,0	4,5	11000	3400	1000	1,84	-	80,53 €
EAS6-15,5/TR/B	M6	15,5	9	0,5	2,5	16000	4600	500	3,51	✓	50,03 €
EAS6-17,5/TR/B	M6	17,5	9	2,5	5,5	16000	4600	500	3,71	-	50,03 €
EAS8-16,5/TR/B	M8	16,5	11	0,5	3,5	20000	5800	500	4,87	-	58,67 €
EAS8-18,5/TR/B	M8	18,5	11	3,0	6,0	20000	5800	250	5,07	✓	29,32 €

*Dans la limite du disponible