

Assure l'étanchéité en extérieur

FBL4004
FBL4005

Dans les **brosses outils**, ce sont les fibres qui accomplissent le travail. C'est pourquoi le choix d'une brosse se fera en fonction des propriétés des fibres

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières


- **Fibres polypropylène PP** : pas d'absorption d'eau, bonne résistance aux produits chimiques
T° d'utilisation : -20°C (occasionnel) à +80°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques
T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
 - Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
 - Ciseaux pour couper les brosses
- FBL-TOOL 151,08 €**



Fibres en PP

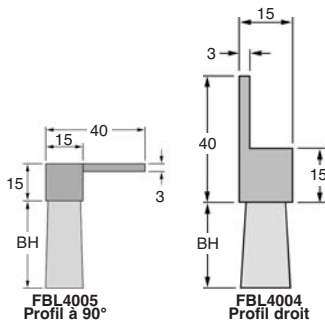

REMISES

Qté	1+	6+	21+	46+
Rem.	Prix	-11%	-16%	Sur demande

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock		Prix Uni. 1 à 5	
Profil droit	Profil à 90°				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
Fil noir strié polypropylène (PP)								
FBL4004-K34	-	0,3	30	5m	✓	-	104,67 €	-
FBL4004-K35	-	0,3	40	5m	✓	-	106,56 €	-
FBL4004-K36	FBL4005-K31	0,3	50	5m	✓	✓	108,57 €	108,57 €
FBL4004-K37	FBL4005-K32	0,3	60	5m	✓	-	110,56 €	110,56 €
FBL4004-K38	FBL4005-K33	0,3	70	5m	✓	✓	121,49 €	121,49 €

*Dans la limite du disponible