

Brosse au mètre **fibres PP** Ø0,2



FBL6000 Assure l'étanchéité en extérieur FBL6001

Dans les **brosses outils**, ce sont les fibres qui accomplissent le travail. C'est pourquoi le choix d'une brosse se fera en fonction des propriétés des fibres

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières


- **Fibres polypropylène PP** : pas d'absorption d'eau, bonne résistance aux produits chimiques
T° d'utilisation : -20°C (occasionnel) à +80°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques
T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
 - Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
 - Ciseaux pour couper les brosses
- FBL-TOOL 151,08 €**



Fibres en PP

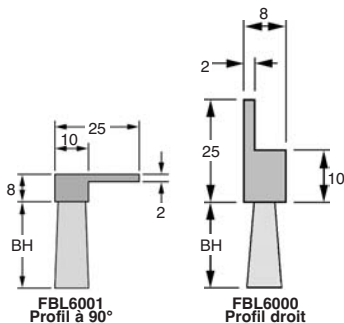

FBL6001
Profil à 90°

FBL6000
Profil droit

REMISES

Qté	1+	6+	21+	46+
Rem. Prix		-11%	-16%	Sur demande

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*		Prix Uni. 1 à 5	
Profil droit	Profil à 90°				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
Fil noir strié polypropylène (PP)								
FBL6000-K13	FBL6001-K13	0,2	10	5m	✓	✓	35,86 €	35,86 €
FBL6000-K14	FBL6001-K14	0,2	15	5m	✓	✓	36,20 €	36,20 €
FBL6000-K15	FBL6001-K15	0,2	20	5m	✓	-	36,53 €	36,53 €
FBL6000-K17	FBL6001-K17	0,2	30	5m	✓	-	37,55 €	37,55 €
FBL6000-K18	FBL6001-K18	0,2	40	5m	✓	✓	38,38 €	38,38 €

*Dans la limite du disponible