

Engrenage droit acier




MODULE

Acier 34C10

0,9

- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min,				
	34C10 Z10CNF18.09	34C10 trempé	laiton	fibre
Nm	1,910	8,820	0,920	0,730
kW	0,201	0,925	0,097	0,075

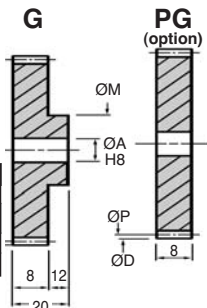

FABRICATION
pour délai accéléré
nous contacter



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						G	PG	G	PG
G0.9-10	10	9.90	11.70	11.70	5	0.012	0.004	13.49 €	
G0.9-11	11	10.80	12.60	12.60	5	0.014	0.004	13.49 €	
G0.9-12	12	11.70	13.50	13.50	5	0.017	0.005	13.49 €	
G0.9-13	13	11.70	13.50	13.50	5	0.017	0.005	13.49 €	
G0.9-14	14	12.60	14.40	14.40	5	0.020	0.006	13.49 €	
G0.9-15	15	13.50	15.30	15.30	5	0.023	0.008	13.68 €	
G0.9-16	16	14.40	16.20	15.00	5	0.023	0.009	14.01 €	
G0.9-17	17	15.30	17.10	15.00	5	0.024	0.010	14.21 €	
G0.9-18	18	16.20	18.00	15.00	6	0.025	0.011	14.51 €	
G0.9-19	19	17.10	18.90	15.00	6	0.026	0.012	14.64 €	
G0.9-20	20	18.00	19.80	15.00	6	0.027	0.014	14.70 €	
G0.9-21	21	18.90	20.70	15.00	6	0.029	0.015	15.05 €	
G0.9-22	22	19.80	21.60	15.00	6	0.031	0.017	15.28 €	
G0.9-23	23	20.70	22.50	15.00	6	0.033	0.019	15.79 €	
G0.9-24	24	21.60	23.40	18.00	6	0.041	0.021	15.96 €	
G0.9-25	25	22.50	24.30	18.00	6	0.043	0.023	16.02 €	
G0.9-26	26	23.40	25.20	18.00	6	0.045	0.025	16.15 €	
G0.9-27	27	24.30	26.10	18.00	6	0.047	0.027	16.30 €	
G0.9-28	28	25.20	27.00	18.00	6	0.050	0.029	16.92 €	
G0.9-29	29	26.10	27.90	18.00	6	0.052	0.031	17.21 €	
G0.9-30	30	27.00	28.80	18.00	6	0.054	0.033	17.56 €	
G0.9-31	31	27.90	29.70	18.00	6	0.056	0.036	17.90 €	
G0.9-32	32	28.80	30.60	25.00	8	0.077	0.037	18.29 €	

Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						G	PG	G	PG
G0,9-33	33	29,70	31,50	25,00	8	0,080	0,039	18,77 €	
G0,9-34	34	30,60	32,40	25,00	8	0,082	0,042	19,11 €	
G0,9-35	35	31,50	33,30	25,00	8	0,085	0,045	19,32 €	
G0,9-36	36	32,40	34,20	25,00	8	0,088	0,047	19,58 €	
G0,9-37	37	33,30	35,10	25,00	8	0,091	0,050	19,83 €	
G0,9-38	38	34,20	36,00	25,00	8	0,094	0,053	20,01 €	
G0,9-39	39	35,10	36,90	25,00	8	0,097	0,056	20,16 €	
G0,9-40	40	36,00	37,80	25,00	8	0,100	0,059	20,23 €	
G0,9-41	41	36,90	38,70	25,00	8	0,103	0,062	20,50 €	
G0,9-42	42	37,80	39,60	25,00	8	0,106	0,066	20,72 €	
G0,9-43	43	38,70	40,50	30,00	8	0,129	0,069	21,13 €	
G0,9-44	44	39,60	41,40	30,00	8	0,133	0,072	21,48 €	
G0,9-45	45	40,50	42,30	30,00	8	0,136	0,076	21,84 €	
G0,9-46	46	41,40	43,20	30,00	8	0,140	0,079	21,92 €	
G0,9-47	47	42,30	44,10	30,00	8	0,143	0,083	22,01 €	
G0,9-48	48	43,20	45,00	30,00	8	0,147	0,087	22,06 €	
G0,9-49	49	44,10	45,90	30,00	8	0,151	0,090	22,21 €	
G0,9-50	50	45,00	46,80	30,00	8	0,155	0,094	22,25 €	
G0,9-51	51	45,90	47,70	30,00	8	0,159	0,098	22,27 €	
G0,9-52	52	46,80	48,60	30,00	8	0,163	0,102	22,43 €	
G0,9-53	53	47,70	49,50	30,00	8	0,167	0,106	22,50 €	
G0,9-54	54	48,60	50,40	30,00	8	0,171	0,110	22,52 €	
G0,9-55	55	49,50	51,30	30,00	8	0,175	0,115	23,70 €	
G0,9-56	56	50,40	52,20	30,00	8	0,179	0,119	24,81 €	
G0,9-57	57	51,30	53,10	30,00	8	0,184	0,123	25,20 €	
G0,9-58	58	52,20	54,00	30,00	8	0,188	0,128	25,55 €	
G0,9-59	59	53,10	54,90	30,00	8	0,193	0,132	25,77 €	
G0,9-60	60	54,00	55,80	30,00	8	0,197	0,137	25,87 €	
G0,9-61	61	54,90	56,70	30,00	8	0,202	0,142	26,22 €	
G0,9-62	62	55,80	57,60	30,00	8	0,207	0,147	26,61 €	
G0,9-63	63	56,70	58,50	30,00	8	0,212	0,151	26,67 €	
G0,9-64	64	57,60	59,40	30,00	8	0,217	0,156	27,11 €	
G0,9-65	65	58,50	60,30	40,00	10	0,268	0,160	27,42 €	
G0,9-68	68	61,20	63,00	40,00	10	0,283	0,175	28,52 €	
G0,9-70	70	63,00	64,80	40,00	10	0,294	0,186	29,05 €	
G0,9-72	72	64,80	66,60	40,00	10	0,305	0,197	30,40 €	
G0,9-75	75	67,50	69,30	40,00	10	0,322	0,214	32,25 €	
G0,9-77	77	69,30	71,10	40,00	10	0,334	0,226	33,08 €	
G0,9-80	80	72,00	73,80	50,00	10	0,418	0,244	33,73 €	
G0,9-84	84	75,60	77,40	50,00	10	0,443	0,270	36,10 €	
G0,9-86	86	77,40	79,20	50,00	10	0,456	0,283	36,75 €	
G0,9-88	88	79,20	81,00	50,00	10	0,470	0,297	37,26 €	
G0,9-90	90	81,00	82,80	50,00	10	0,484	0,311	37,64 €	
G0,9-96	96	86,40	88,20	50,00	10	0,527	0,354	38,96 €	
G0,9-100	100	90,00	91,80	50,00	10	0,558	0,385	39,74 €	
G0,9-120	120	108,00	109,80	50,00	10	0,729	0,556	56,53 €	
G0,9-140	140	126,00	127,80	50,00	12	0,932	0,759	69,23 €	
G0,9-150	150	135,00	136,80	50,00	12	1,045	0,871	81,78 €	
G0,9-180	180	162,00	163,80	50,00	15	1,430	1,257	87,90 €	
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓									
G0,9-200	200	180,00	181,80	50,00	15	1,726	1,553	sur demande	

Sur demande