

Engrenage droit laiton



MODULE

Laiton CuZn40Pb3

0,8



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°


Indication de couple et de puissance
Pour 50 dents à 1000 t/min.

	34C10	Laiton
Nm	1,000	0,54
kW	0,104	0,06



FABRICATION

pour délai accéléré
nous contacter

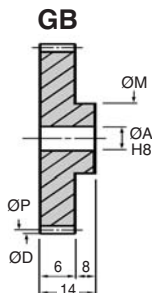

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Stock	Prix Uni. 1 à 5
GB0,8-10	10	8,80	10,40	10,40	5	-	11,41 €
GB0,8-12	12	9,60	11,20	11,20	5	✓	11,89 €
GB0,8-15	15	12,00	13,60	12,00	5	✓	12,82 €
GB0,8-18	18	14,40	16,00	12,00	5	-	13,80 €
GB0,8-20	20	16,00	17,60	12,00	5	✓	15,20 €
GB0,8-22	22	17,60	19,20	12,00	5	-	15,70 €
GB0,8-25	25	20,00	21,60	12,00	5	✓	16,64 €
GB0,8-28	28	22,40	24,00	12,00	5	-	17,58 €
GB0,8-30	30	24,00	25,60	16,00	6	✓	19,02 €
GB0,8-35	35	28,00	29,60	16,00	6	-	19,96 €
GB0,8-40	40	32,00	33,60	16,00	6	✓	21,87 €
GB0,8-45	45	36,00	37,60	16,00	6	-	23,77 €
GB0,8-50	50	40,00	41,60	16,00	6	✓	24,97 €
GB0,8-55	55	44,00	45,60	16,00	6	-	27,09 €
GB0,8-60	60	48,00	49,60	16,00	8	✓	33,29 €
GB0,8-66	66	52,80	54,40	16,00	8	-	41,36 €
GB0,8-70	70	56,00	57,60	16,00	8	✓	42,48 €
GB0,8-75	75	60,00	61,60	16,00	8	-	43,27 €
GB0,8-80	80	64,00	65,60	16,00	8	✓	46,31 €
GB0,8-86	86	68,80	70,40	16,00	8	-	47,55 €
GB0,8-90	90	72,00	73,60	20,00	8	-	48,50 €
GB0,8-100	100	80,00	81,60	20,00	8	✓	87,98 €
GB0,8-120	120	96,00	97,60	20,00	8	-	107,89 €



Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille



GB0,8-225	225	180,00	181,60	Dimensions : contactez-nous		sur demande
-----------	-----	--------	--------	-----------------------------	--	-------------