

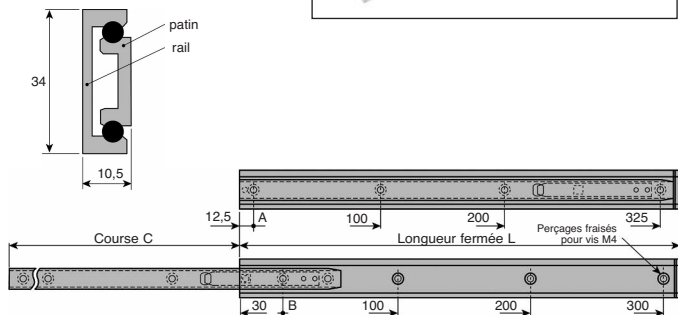
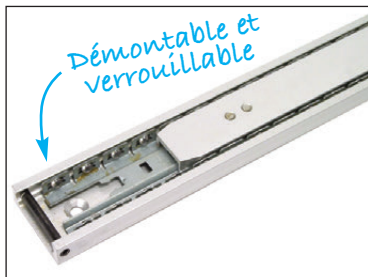
Charge 30 à 40 kg

GLT142

- Démontable et verrouillable en position ouverte : appuyer sur la languette pour déverrouiller
- Matière : alliage d'aluminium anodisé BS1474-6082
- Cage roulements à billes en acier
- Fixation : perçages de fixation fraisés Ø4,5

Info.

- ⁽¹⁾ Charge uniformément répartie pour une paire

**REMISES**

Qté	1+	9+	20+	40+
Rem.	Prix -5%	-10%	Sur demande	

Références	Longueur L	Course C	Rail		Patin		Charge par paire ⁽¹⁾ (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 8
			Nombre de trous	Entraxes des trous depuis A	Nombre de trous Patin	Entraxes des trous depuis B			
GLT142-350	350	262	4	100,200,325	4	100,200,300	400	✓	33,12 €
GLT142-400	400	300	4	100,200,370	4	100,200,300	380	✓	35,13 €
GLT142-450	450	337	5	100,200,275,400	5	100,200,300,400	370	✓	36,99 €
GLT142-500	500	375	5	100,200,300,470	5	100,200,300,400	320	-	38,81 €
GLT142-550	550	412	6	100,200,300,350,500	6	100,200,300,400,500	300	✓	40,62 €
GLT142-600	600	450	6	100,200,300,400,525	6	100,200,300,400,500	280	✓	42,46 €

*Dans la limite du disponible