

# Profil plat guide rond



## GMC Pour l'embouteillage et l'emballage GMCss

- Profil pour le guidage des produits à convoyeur

- Matières :

Guide : polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR"

Support : acier ou inox

- Couleur verte


### Accessoires

- Brides de fixation GMC-BR


- Supports SDG



Adapté au guidage  
de nombreux  
produits

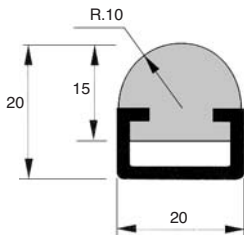

### Exemple d'application

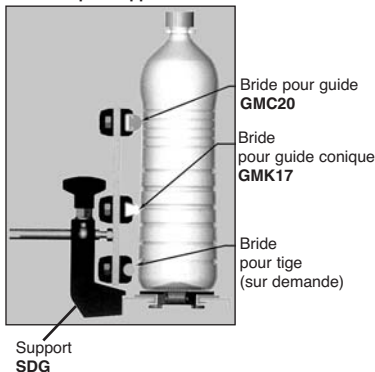

### REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem.	Prix -5% Sur demande		

Références	Longueur (mm)	Matière du support	Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
GMC20-3000	3000	Acier	0,70	✓	41,09 €
GMC20-3000/SS	3000	Inox	0,70	✓	63,87 €

\*Dans la limite du disponible