

Ebavurrage et décapage pour contact avec inox

GPLSS


- Goupillons d'ébavurrage inox

- Matières :

- Torsade acier galvanisé
- Garnissage inox

Applications

- Ebavurrage de trou de goupille, de trou de rivetage, de trou taraudé, de trous sécants
- Nettoyage de corps creux (tube, bouteille, trou)
- Nettoyage de zone difficilement accessible
- Déroutillage
- Décrassage
- Décapage

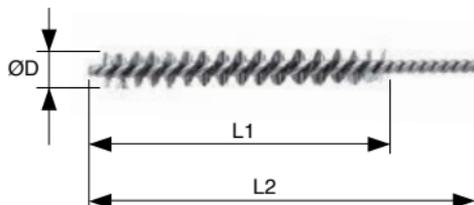

Ebavurrage de l'alésage d'un engrenage

REMISES

| | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 10+ | 25+ | 50+ |
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande | |

| Références | Diamètre brosse ØD | Longueur brosse L1 | Longueur totale L2 | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|-----------------|
| GPL5-100/SS | 5 | 100 | 300 | ✓ | 10,32 € |
| GPL8-100/SS | 8 | 100 | 300 | ✓ | 8,83 € |
| GPL10-100/SS | 10 | 100 | 300 | ✓ | 8,06 € |
| GPL12-100/SS | 12 | 100 | 300 | ✓ | 8,06 € |
| GPL15-100/SS | 15 | 100 | 300 | ✓ | 8,16 € |
| GPL20-100/SS | 20 | 100 | 300 | ✓ | 8,46 € |
| GPL25-100/SS | 25 | 100 | 300 | ✓ | 8,53 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 €/min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 181

- Goupillons d'ébavurrage et décapage pour tout matériaux

- Matières :



Torsade acier galvanisé

Garnissage acier



Applications

- Ebavurrage de trou de goupille, de trou de rivetage, de trou taraudé, de trous sécants
- Nettoyage de corps creux (tube, bouteille, trou)
- Nettoyage de zone difficilement accessible
- Dérouillage
- Décrassage
- Décapage

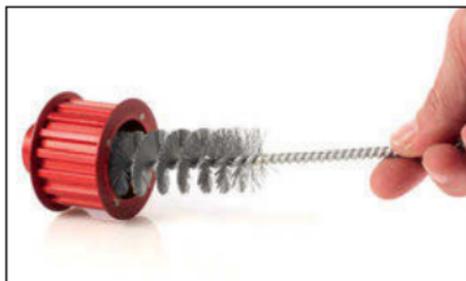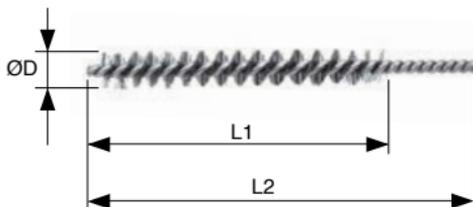

Décapage de l'alésage d'une poulie

REMISES

| | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 10+ | 25+ | 50+ |
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande | |

| Références | Diamètre brosse ØD | Longueur brosse L1 | Longueur totale L2 | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|-----------------|
| GPL5-100/AC | 5 | 100 | 300 | ✓ | 10,48 € |
| GPL8-100/AC | 8 | 100 | 300 | - | 6,81 € |
| GPL10-100/AC | 10 | 100 | 300 | ✓ | 6,81 € |
| GPL12-100/AC | 12 | 100 | 300 | - | 6,94 € |
| GPL15-100/AC | 15 | 100 | 300 | - | 7,20 € |
| GPL20-100/AC | 20 | 100 | 300 | - | 8,51 € |
| GPL25-100/AC | 25 | 100 | 300 | - | 8,51 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Pour ébavurrage et décapage de matériaux tendres

GPL^{BR}

- Goupillons d'ébavurrage et décapage
de pour aluminium, bronze, laiton



- Matières :

Torsade acier galvanisé

Garnissage laiton

Applications

- Ebavurrage de trou de goupille, de trou de rivetage, de trou taraudé, de trous sécants
- Nettoyage de corps creux (tube, bouteille, trou)
- Nettoyage de zone difficilement accessible
- Dérouillage
- Décrassage
- Décapage

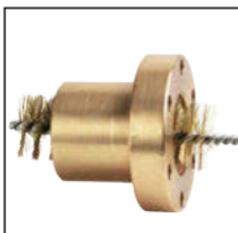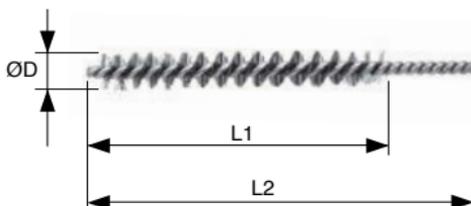

Ebavurrage d'un écrou trapézoïdal

REMISES

| | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 10+ | 25+ | 50+ |
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande | |

| Références | Diamètre brosse ØD | Longueur brosse L1 | Longueur totale L2 | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|-----------------|
| GPL5-100/BR | 5 | 100 | 300 | ✓ | 10,32 € |
| GPL8-100/BR | 8 | 100 | 300 | - | 8,64 € |
| GPL10-100/BR | 10 | 100 | 300 | - | 7,78 € |
| GPL12-100/BR | 12 | 100 | 300 | ✓ | 7,83 € |
| GPL15-100/BR | 15 | 100 | 300 | ✓ | 7,83 € |
| GPL20-100/BR | 20 | 100 | 300 | ✓ | 8,30 € |
| GPL25-100/BR | 25 | 100 | 300 | ✓ | 8,30 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 5 2021


5 183

- Goupillons de nettoyage pour matériaux tendres

- Matières :



Torsade acier galvanisé

Garnissage Nylon blanc

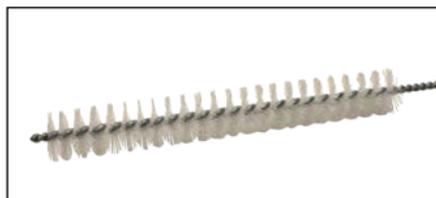

Applications

- Nettoyage doux de corps creux (tube, bouteille, trou)
- Nettoyage doux de zone difficilement accessible

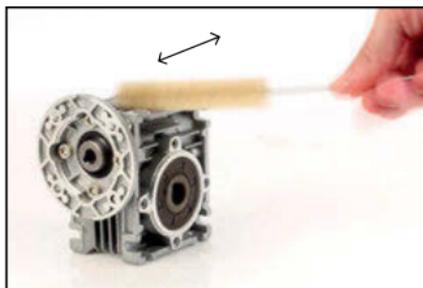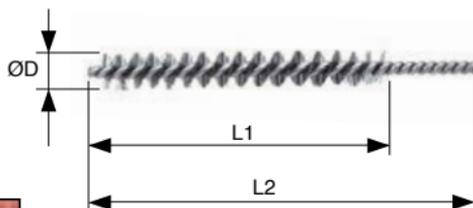

Nettoyage des ailettes de refroidissement du réducteur

REMISES

| Qté | 1+ | 10+ | 25+ | 50+ |
|-----------|----|-----|------|-------------|
| Rem. Prix | | -5% | -10% | Sur demande |

| Références | Diamètre brosse ØD | Longueur brosse L1 | Longueur totale L2 | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|-----------------|
| GPL4-100/NY | 4 | 100 | 300 | ✓ | 6,55 € |
| GPL6-100/NY | 6 | 100 | 300 | ✓ | 4,31 € |
| GPL8-100/NY | 8 | 100 | 300 | ✓ | 4,34 € |
| GPL10-100/NY | 10 | 100 | 300 | ✓ | 4,37 € |
| GPL12-100/NY | 12 | 100 | 300 | ✓ | 4,40 € |
| GPL15-100/NY | 15 | 100 | 300 | ✓ | 4,45 € |
| GPL20-100/NY | 20 | 100 | 300 | ✓ | 4,49 € |
| GPL25-100/NY | 25 | 100 | 300 | ✓ | 4,57 € |
| GPL30-100/NY | 30 | 100 | 300 | ✓ | 4,71 € |
| GPL40-100/NY | 40 | 100 | 300 | ✓ | 4,88 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Goupillons de nettoyage et de dépeussiéage

- Matières :





- Torsade acier galvanisé
- Garnissage soie naturelle

Application

- Nettoyage et dépeussiéage de corps creux (tube, bouteille, trou)
- Nettoyage de zone difficilement accessible

Avantages

- Antistatique

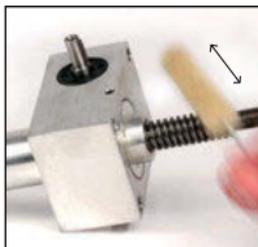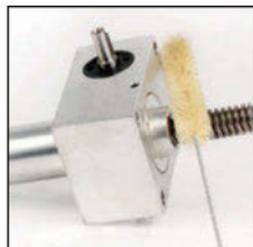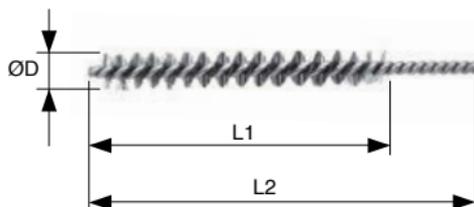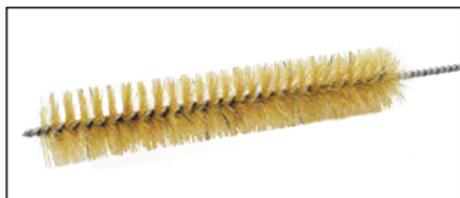

Dépeussiéage de zone difficilement accessible

REMISES

| Qté | 1+ | 10+ | 25+ | 50+ |
|-----------|----|-----|------|-------------|
| Rem. Prix | | -5% | -10% | Sur demande |

| Références | Diamètre brosse ØD | Longueur brosse L1 | Longueur totale L2 | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|-----------------|
| GPL15-100/SO | 15 | 80 | 300 | ✓ | 7,20 € |
| GPL20-100/SO | 20 | 80 | 300 | - | 8,51 € |
| GPL25-100/SO | 25 | 80 | 300 | ✓ | 7,59 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm