



Entretoise hexagonale

Acil Lai Stock

HSE
HSB

Acier ou laiton

- Colonnnette femelle/femelle
- Matière : acier finition électrolyse zingué bleu ou laiton
- Conditionnées par lot

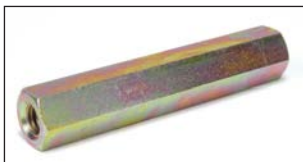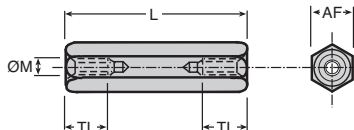

REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	50+
Rem.	Prix -20%	-30%	Sur demande	

Références		Filetage ØM	L	TL	AF	Qté par lot	Stock*		Prix Uni. par lot	
Acier	Laiton						Acier	Laiton	Acier	Laiton
-	HSB2-5/B	M2	5	5	4	20	-	✓	-	4,30 €
-	HSB2-8/B	M2	8	8	4	20	-	✓	-	4,41 €
-	HSB2-10/B	M2	10	10	4	20	-	✓	-	4,75 €
-	HSB2-12/B	M2	12	12	4	20	-	✓	-	5,11 €
-	HSB2-15/B	M2	15	15	4	20	-	✓	-	5,69 €
-	HSB2-18/B	M2	18	18	4	20	-	✓	-	6,59 €
-	HSB2-20/B	M2	20	20	4	20	-	✓	-	7,47 €
-	HSB2-25/B	M2	25	8	4	20	-	✓	-	11,87 €
-	HSB2-30/B	M2	30	8	4	20	-	-	-	12,42 €
-	HSB2-35/B	M2	35	8	4	20	-	-	-	18,07 €
-	HSB2-40/B	M2	40	8	4	20	-	✓	-	18,59 €
-	HSB2-45/B	M2	45	8	4	20	-	-	-	19,21 €
HSE2,5-5/B	HSB2,5-5/B	M2,5	5	5	5	20	✓	✓	6,46 €	4,00 €
HSE2,5-8/B	HSB2,5-8/B	M2,5	8	8	5	20	✓	✓	6,96 €	4,37 €
HSE2,5-10/B	HSB2,5-10/B	M2,5	10	10	5	20	✓	✓	7,42 €	4,70 €
HSE2,5-12/B	HSB2,5-12/B	M2,5	12	12	5	20	-	✓	7,82 €	5,05 €
HSE2,5-15/B	HSB2,5-15/B	M2,5	15	15	5	20	✓	-	9,12 €	5,52 €
HSE2,5-18/B	HSB2,5-18/B	M2,5	18	18	5	20	-	-	10,00 €	6,10 €
HSE2,5-20/B	HSB2,5-20/B	M2,5	20	20	5	20	-	-	11,24 €	6,68 €
HSE2,5-25/B	HSB2,5-25/B	M2,5	25	10	5	20	-	-	11,86 €	6,69 €
HSE2,5-30/B	HSB2,5-30/B	M2,5	30	10	5	20	-	-	12,43 €	9,11 €
HSE2,5-35/B	HSB2,5-35/B	M2,5	35	10	5	20	-	-	13,87 €	10,49 €
HSE2,5-40/B	HSB2,5-40/B	M2,5	40	10	5	20	-	-	14,69 €	13,93 €
HSE2,5-45/B	HSB2,5-45/B	M2,5	45	10	5	20	-	-	15,27 €	14,79 €
HSE3-5/B	HSB3-5/B	M3	5	5	5	20	-	✓	4,85 €	3,71 €
HSE3-8/B	HSB3-8/B	M3	8	8	5	20	✓	✓	5,19 €	4,11 €
HSE3-10/B	HSB3-10/B	M3	10	10	5	20	✓	✓	5,46 €	4,48 €
HSE3-12/B	HSB3-12/B	M3	12	12	5	20	✓	-	5,79 €	4,82 €
HSE3-15/B	HSB3-15/B	M3	15	15	5	20	✓	✓	6,20 €	5,20 €
HSE3-18/B	HSB3-18/B	M3	18	18	5	20	✓	-	6,88 €	5,72 €
HSE3-20/B	HSB3-20/B	M3	20	20	5	20	✓	✓	7,46 €	5,30 €
HSE3-25/B	HSB3-25/B	M3	25	10	5	20	✓	✓	7,42 €	7,21 €
HSE3-30/B	HSB3-30/B	M3	30	10	5	20	✓	-	7,66 €	8,21 €
HSE3-35/B	HSB3-35/B	M3	35	10	5	20	✓	✓	7,99 €	9,61 €
HSE3-40/B	HSB3-40/B	M3	40	10	5	20	✓	✓	8,31 €	12,31 €

*Dans la limite du disponible

Références		Filetage ØM	L	TL	AF	Qté par lot	Stock*		Prix Uni. par lot	
Acier	Laiton						Acier	Laiton	Acier	Laiton
HSE3-45/B	HSB3-45/B	M3	45	10	5	20	-	-	8,69 €	13,35 €
HSE3-50/B	HSB3-50/B	M3	50	10	5	20	-	-	14,00 €	15,31 €
HSE3-55/B	HSB3-55/B	M3	55	10	5	20	-	-	14,52 €	16,00 €
HSE3-60/B	HSB3-60/B	M3	60	10	5	20	-	-	15,11 €	16,85 €
HSE3-70/B	HSB3-70/B	M3	70	10	5	20	-	-	16,51 €	18,95 €
HSE3-80/B	HSB3-80/B	M3	80	10	5	20	-	-	18,04 €	20,83 €
HSE4-5/B	HSB4-5/B	M4	5	5	7	20	-	-	5,82 €	4,55 €
HSE4-8/B	HSB4-8/B	M4	8	8	7	20	-	✓	6,13 €	5,00 €
HSE4-10/B	HSB4-10/B	M4	10	10	7	20	✓	-	6,30 €	5,41 €
HSE4-12/B	HSB4-12/B	M4	12	12	7	20	✓	-	6,70 €	5,89 €
HSE4-15/B	HSB4-15/B	M4	15	15	7	20	✓	✓	7,31 €	6,77 €
HSE4-18/B	HSB4-18/B	M4	18	18	7	20	-	-	7,94 €	7,58 €
HSE4-20/B	HSB4-20/B	M4	20	20	7	20	✓	✓	8,88 €	8,29 €
HSE4-25/B	HSB4-25/B	M4	25	10	7	20	✓	-	9,19 €	9,71 €
HSE4-30/B	HSB4-30/B	M4	30	10	7	20	✓	-	9,89 €	11,45 €
HSE4-35/B	HSB4-35/B	M4	35	10	7	20	-	-	10,51 €	13,31 €
HSE4-40/B	HSB4-40/B	M4	40	10	7	20	-	✓	11,03 €	17,51 €
HSE4-45/B	HSB4-45/B	M4	45	10	7	20	✓	✓	11,38 €	18,85 €
HSE4-50/B	HSB4-50/B	M4	50	10	7	20	✓	-	16,89 €	20,36 €
HSE4-55/B	HSB4-55/B	M4	55	10	7	20	-	-	17,71 €	21,69 €
HSE4-60/B	HSB4-60/B	M4	60	10	7	20	✓	-	18,51 €	23,04 €
HSE4-70/B	HSB4-70/B	M4	70	10	7	20	-	-	20,20 €	25,15 €
HSE4-80/B	HSB4-80/B	M4	80	10	7	20	✓	-	21,95 €	29,59 €
HSE5-5/B	HSB5-5/B	M5	5	5	8	20	-	-	7,12 €	6,18 €
HSE5-8/B	HSB5-8/B	M5	8	8	8	20	✓	-	7,12 €	6,18 €
HSE5-10/B	HSB5-10/B	M5	10	10	8	20	-	-	7,12 €	6,18 €
HSE5-12/B	HSB5-12/B	M5	12	12	8	20	-	-	8,52 €	6,89 €
HSE5-15/B	HSB5-15/B	M5	15	15	8	20	✓	-	9,30 €	7,86 €
HSE5-18/B	HSB5-18/B	M5	18	18	8	20	-	-	12,23 €	8,95 €
HSE5-20/B	HSB5-20/B	M5	20	20	8	20	✓	-	12,85 €	9,76 €
HSE5-25/B	HSB5-25/B	M5	25	10	8	20	✓	-	13,80 €	11,52 €
HSE5-30/B	HSB5-30/B	M5	30	10	8	20	✓	✓	14,96 €	13,41 €
HSE5-35/B	HSB5-35/B	M5	35	10	8	20	-	-	15,57 €	17,96 €
HSE5-40/B	HSB5-40/B	M5	40	10	8	20	✓	-	16,43 €	19,48 €
HSE5-45/B	HSB5-45/B	M5	45	10	8	20	-	-	17,48 €	21,18 €
HSE5-50/B	HSB5-50/B	M5	50	10	8	20	✓	-	18,86 €	23,01 €
HSE5-55/B	HSB5-55/B	M5	55	10	8	20	-	-	20,16 €	24,69 €
HSE5-60/B	HSB5-60/B	M5	60	10	8	20	-	✓	21,26 €	26,55 €
HSE5-70/B	HSB5-70/B	M5	70	10	8	20	✓	✓	23,25 €	30,67 €
HSE5-80/B	HSB5-80/B	M5	80	10	8	20	-	-	26,11 €	39,68 €
HSE6-10/B	-	M6	10	10	10	20	✓	-	16,92 €	-
HSE6-12/B	-	M6	12	12	10	20	✓	-	17,28 €	-
HSE6-15/B	-	M6	15	15	10	20	✓	-	18,21 €	-
HSE6-18/B	-	M6	18	18	10	20	✓	-	19,20 €	-
HSE6-20/B	-	M6	20	20	10	20	✓	-	20,02 €	-
HSE6-25/B	-	M6	25	25	10	20	✓	-	21,83 €	-
HSE6-30/B	-	M6	30	13	10	20	✓	-	22,74 €	-
HSE6-35/B	-	M6	35	13	10	20	-	-	23,66 €	-
HSE6-40/B	-	M6	40	13	10	20	✓	-	24,58 €	-
HSE6-45/B	-	M6	45	13	10	20	✓	-	25,63 €	-
HSE6-50/B	-	M6	50	13	10	20	✓	-	26,74 €	-
HSE6-55/B	-	M6	55	13	10	20	-	-	27,85 €	-
HSE6-60/B	-	M6	60	13	10	20	✓	-	29,46 €	-
HSE6-70/B	-	M6	70	13	10	20	-	-	31,81 €	-
HSE6-80/B	-	M6	80	13	10	20	-	-	33,22 €	-

*Dans la limite du disponible