



Galet de came plastique

Avec billes en inox ou en verre

SIMGKR


- Galet sur axe
- Résistance à la corrosion
- Résistance aux produits chimiques
- Léger
- T° d'utilisation : jusqu'à +100°C
- Sans lubrification
- Matières :
 Bagues : polyacétal
 Billes : verre ou inox
 Cage : nylon

Economique



Avantages

- Pas de maintenance

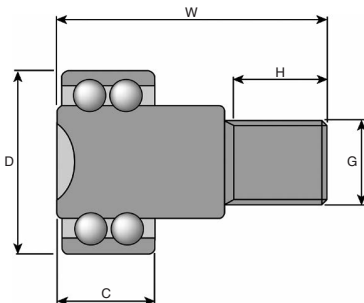

REMISES

Qté	1+	11+	26+	51+
Rem	Prix	-6%	-15%	Sur demande

Références						Capacité de charge		Vitesse maxi (t/min)	Prix Uni. 1 à 10		
Billes Verre	Billes Inox	D	C	W	G	H	statique (N)		dynamique (N)	Billes Verre	Billes Inox
KR16/GL	KR16/SS	16	11	28	M6	8	45	65	3050	14,52 €	14,15 €
KR19/GL	KR19/SS	19	11	32	M8	10	50	70	2600	14,99 €	14,63 €
KR22/GL	KR22/SS	22	12	36	M10x1,5	12	55	80	2200	15,56 €	15,19 €
KR26/GL	KR26/SS	26	12	36	M10x1	12	70	100	1900	16,17 €	15,76 €
KR30/GL	KR30/SS	30	14	40	M12x1,5	13	110	160	1650	16,72 €	16,29 €
KR32/GL	KR32/SS	32	14	40	M12x1,5	13	150	220	1550	17,60 €	17,16 €
KR35/GL	KR35/SS	35	18	52	M16x1,5	17	170	250	1400	18,50 €	18,07 €
KR40/GL	KR40/SS	40	20	58	M18x1,5	19	220	320	1250	20,36 €	19,89 €
KR47/GL	KR47/SS	47	24	66	M20x1,5	21	260	370	1050	22,21 €	21,65 €