



Table linéaire à vis rapide

Charges maxi. jusqu'à 160kg

LA12V

- Chariot pour fortes charges
- Sans jeu
- Masse : 12kg
- Précision : 0,0006 mm/mm
- Répétition de position : 0,0013mm
- Matières :

Vis-mère VHD : inox enduit teflon

Ecrou anti-jeu : polyacétal



autolubrifiant

Socle, chariot et support du rail :

aluminium anodisé


Arbres et roulements : acier

trempé

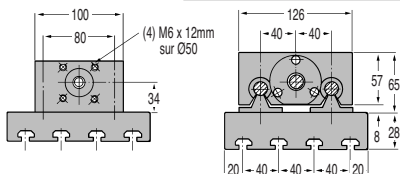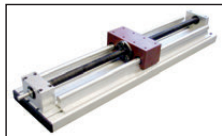

Utilisation

- Guidage en translation

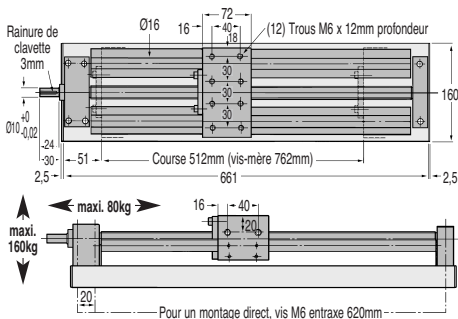

| Références | Pas (mm) (Avance par tour) | Vitesse maxi. (mm/s) | Course Maxi. (mm) | Prix Uni. 1 à 5 |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| LA12V-76205 | 5 | 100 | 512 | 2745,13 € |
| LA12V-76215 | 15 | 250 | 512 | 2745,13 € |
| LA12V-76224 | 24 | 250 | 512 | 2745,13 € |
| LA12V-76250 | 50 | 760 | 512 | 2745,13 € |
| LA12V-TNUT | Ecrous en T M6 pour le socle rainuré | | | 11,84 € |