


- Pour tube rond Ø14 à Ø20
- Matières :
 - Corps : polyamide renforcé
 - Visserie : inox
 - Inserts taraudés : acier zingué


Accessoires

- Axes APB-F et APB-T

Réglage rapide

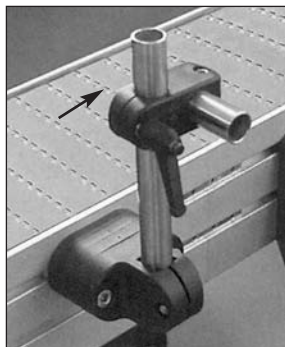

Exemple d'application

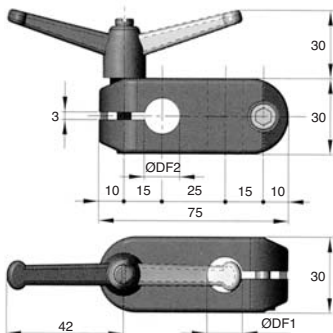

REMISES

Qté	1+ 50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande

Références	ØDF1	ØDF2	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
NPTR14-14/M	14	14	0,09	✓	13,94 €
NPTR15-15/M	15	15	0,09	✓	13,94 €
NPTR16-16/M	16	16	0,09	✓	13,94 €
NPTR18-18/M	18	18	0,09	-	13,94 €
NPTR20-20/M	20	20	0,09	✓	13,94 €

*Dans la limite du disponible