

Crémaillère section circulaire


PGRR

Inox

- Qualité Grade 8 ISO 1328
- Angle de pression : 20°
- Denture taillée selon DIN 867
- Matière : Inox 303
- Rectitude : 0,5mm/400mm
- Erreur cumulée de pas : 0,1mm
- Etat de surface sur le diamètre : Ra 0,4

Info.

- Toutes les crémaillères démarrent sur un demi-pas
- Les crémaillères aboutables finissent sur un demi-pas

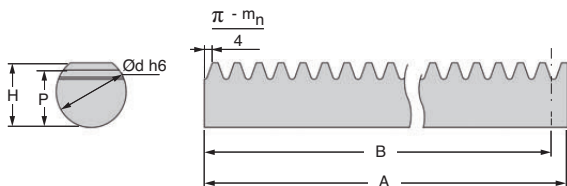

REMISES

Qté	1+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Module	H (+/-0,05)	P	Ød (h6)	Longueur (mm)		Prix Uni. 1 à 9
					A	B	
Non aboutable							
PGRR0.5-400A	0,5	7,50	7,00	8	400 +/-0,25	-	204,51 €
PGRR1.0-400A	1,0	9,00	8,00	10	400 +/-0,25	-	221,25 €
PGRR1.5-400A	1,5	13,50	12,00	15	400 +/-0,25	-	317,46 €
PGRR2.0-400A	2,0	18,00	16,00	20	400 +/-0,25	-	390,78 €
PGRR2.5-400A	2,5	22,50	20,00	25	400 +/-0,25	-	494,31 €
PGRR3-400A	3,0	27,00	24,00	30	400 +/-0,25	-	596,66 €
Aboutable							
PGRR0.5-400B	0,5	7,50	7,00	8	-	398 +/-0,1	231,16 €
PGRR1.0-400B	1,0	9,00	8,00	10	-	398 +/-0,1	247,90 €
PGRR1.5-400B	1,5	13,50	12,00	15	-	395 +/-0,1	348,19 €
PGRR2.0-400B	2,0	18,00	16,00	20	-	395 +/-0,1	423,71 €
PGRR2.5-400B	2,5	22,50	20,00	25	-	392 +/-0,1	533,19 €
PGRR3-400B	3,0	27,00	24,00	30	-	395 +/-0,1	642,41 €