


PGRS Crémaillère section carrée

Acier

- Qualité Grade 8 ISO 1328
- Angle de pression : 20°
- Denture taillée selon DIN 867
- Matière : Acier C40
- Rectitude : 1mm/1000mm
- Erreur cumulée de pas : 0,1mm

Info.

- Toutes les crémaillères démarrent sur un demi-pas
- Les crémaillères aboutables finissent sur un demi-pas.

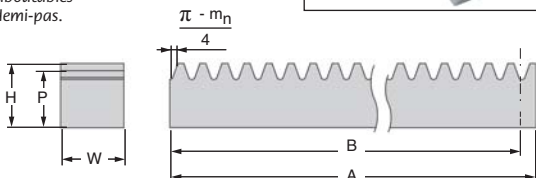

REMISES

Qté	1+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Module	H (+/-0,05)	P	W (+/-0,05)	Longueur (mm)		Prix Uni. 1 à 9
					A	B	
Non aboutable							
PGRS0.5-600A	0,5	10	9,50	10	600 +/-0,25	-	151,36 €
PGRS1.0-600A	1,0	10	9,00	10	600 +/-0,25	-	150,75 €
PGRS1.5-600A	1,5	15	13,50	15	600 +/-0,25	-	150,75 €
PGRS1.5-1200A	1,5	15	13,50	15	1200 +/-0,25	-	227,06 €
PGRS2.0-600A	2,0	20	18,00	20	600 +/-0,25	-	172,43 €
PGRS2.0-1200A	2,0	20	18,00	20	1200 +/-0,25	-	270,71 €
PGRS2.5-600A	2,5	25	22,50	25	600 +/-0,25	-	208,37 €
PGRS2.5-1200A	2,5	25	22,50	25	1200 +/-0,25	-	342,43 €
PGRS3.0-600A	3,0	30	27,00	30	600 +/-0,25	-	252,07 €
PGRS3.0-1200A	3,0	30	27,00	30	1200 +/-0,25	-	429,94 €
Aboutable							
PGRS0.5-600B	0,5	10	9,50	10	-	598 +/-0,1	176,58 €
PGRS1.0-600B	1,0	10	9,00	10	-	596 +/-0,1	176,00 €
PGRS1.5-600B	1,5	15	13,50	15	-	598 +/-0,1	180,52 €
PGRS1.5-1200B	1,5	15	13,50	15	-	1196 +/-0,1	256,17 €
PGRS2.0-600B	2,0	20	18,00	20	-	596 +/-0,1	203,62 €
PGRS2.0-1200B	2,0	20	18,00	20	-	1193 +/-0,1	301,90 €
PGRS2.5-600B	2,5	25	22,50	25	-	596 +/-0,1	245,20 €
PGRS2.5-1200B	2,5	25	22,50	25	-	1193 +/-0,1	379,26 €
PGRS3.0-600B	3,0	30	27,00	30	-	593 +/-0,1	295,44 €
PGRS3.0-1200B	3,0	30	27,00	30	-	1196 +/-0,1	473,29 €