

Module 0,5 Pignon arbré

Acier prétraité ou **inox**


- **Qualité grade 7e DIN 58405 (AGMA Q10)**
- Angle de pression : 20°
- Matière :
acier 35NCD6 prétraité 28HRC
inox 303
- Epaisseur de dent selon DIN 58405
- Rendement proche de 98%

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.



Qualité grade 7e

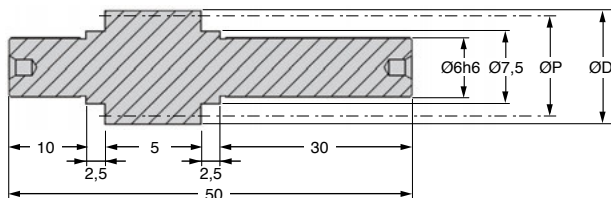

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	-10%	Sur demande

Références	Acier	Inox	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	Couple (Nm)		Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5	
						Acier	Inox		Acier	Inox
PPS0.5-18	PPS0.5-18S		18	9,0	10,0	0,25	0,15	0,013	73,31 €	158,30 €
PPS0.5-19	PPS0.5-19S		19	9,5	10,5	0,27	0,16	0,013	74,17 €	160,10 €
PPS0.5-20	PPS0.5-20S		20	10,0	11,0	0,36	0,21	0,014	75,56 €	163,16 €
PPS0.5-21	PPS0.5-21S		21	10,5	11,5	0,37	0,22	0,014	76,31 €	164,76 €
PPS0.5-22	PPS0.5-22S		22	11,0	12,0	0,39	0,23	0,014	77,30 €	166,95 €
PPS0.5-23	PPS0.5-23S		23	11,5	12,5	0,41	0,25	0,015	78,27 €	168,90 €
PPS0.5-24	PPS0.5-24S		24	12,0	13,0	0,43	0,26	0,015	79,15 €	170,92 €
PPS0.5-25	PPS0.5-25S		25	12,5	13,5	0,44	0,27	0,015	79,96 €	172,69 €
PPS0.5-26	PPS0.5-26S		26	13,0	14,0	0,54	0,33	0,016	81,19 €	175,19 €
PPS0.5-27	PPS0.5-27S		27	13,5	14,5	0,57	0,34	0,016	81,98 €	177,01 €
PPS0.5-28	PPS0.5-28S		28	14,0	15,0	0,59	0,35	0,017	82,87 €	178,83 €
PPS0.5-29	PPS0.5-29S		29	14,5	15,5	0,61	0,36	0,017	83,31 €	179,91 €
PPS0.5-30	PPS0.5-30S		30	15,0	16,0	0,69	0,41	0,017	83,63 €	180,59 €

Dimensions en mm