

Module 2,5 Pignon arbré

Acier prétraité ou inox

- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)**

- Angle de pression : 20°

- Matière :

acier 35NCD6 prétraité 28HRC

inox 303

- Epaisseur de dent selon DIN 3967


- Rendement proche de 98%

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.



Qualité grade 7e25

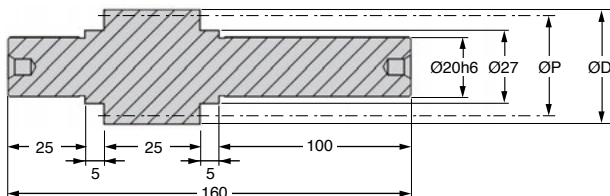

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	Sur demande

Références		Z	ØP	ØD	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Acier	Inox	Dents	Primitif	Extérieur	Acier	Inox	(kg)	Acier	Inox
PPS2.5-14	PPS2.5-14S	14	35,0	40,0	17,6	9,4	0,540	135,59 €	292,73 €
PPS2.5-16	PPS2.5-16S	16	40,0	45,0	19,8	11,7	0,597	141,18 €	304,70 €
PPS2.5-18	PPS2.5-18S	18	45,0	50,0	22,9	13,8	0,662	145,27 €	313,59 €
PPS2.5-19	PPS2.5-19S	19	47,5	52,5	24,2	14,5	0,697	149,17 €	322,02 €
PPS2.5-20	PPS2.5-20S	20	50,0	55,0	32,2	19,3	0,734	154,64 €	333,80 €
PPS2.5-21	PPS2.5-21S	21	52,5	57,5	33,8	20,3	0,773	158,39 €	341,83 €
PPS2.5-22	PPS2.5-22S	22	55,0	60,0	35,5	21,3	0,814	164,07 €	354,13 €
PPS2.5-23	PPS2.5-23S	23	57,5	62,5	37,1	22,2	0,857	168,18 €	363,07 €
PPS2.5-24	PPS2.5-24S	24	60,0	65,0	38,7	23,2	0,901	173,12 €	373,72 €
PPS2.5-25	PPS2.5-25S	25	62,5	67,5	40,3	24,2	0,948	182,54 €	394,01 €

Dimensions en mm