

Module 0,8 Engrenage droit

Delrin ou Peek



- **Qualité grade 8e DIN 58405 (AGMA Q9)**

- Matière :

Delrin POM (Blanc)

Peek GF30® (Marron clair)

- Denture taillée selon DIN 867

- Epaisseur de dent selon DIN 58405

- Rendement proche de 98%

Options

- Changement d'alésage (H7)

- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (js9)

- Trou taraudé

- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min



Qualité grade 8e


REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	Sur demande

Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Masse				Sur demande
Delrin	Peek	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Couple (Nm)	Delrin	Peek	Prix Uni. 1 à 5	
PSG0.8-18DL	PSG0.8-18PK	18	14,4	16,0	5	11	0,096 - 0,047	0,59	0,70	0,003	23,62 €	
PSG0.8-19DL	PSG0.8-19PK	19	15,2	16,8	5	11	0,096 - 0,047	0,64	0,78	0,003	23,99 €	
PSG0.8-20DL	PSG0.8-20PK	20	16,0	17,6	5	11	0,096 - 0,047	0,69	0,88	0,003	24,36 €	
PSG0.8-21DL	PSG0.8-21PK	21	16,8	18,4	5	12	0,096 - 0,047	0,74	0,98	0,004	25,11 €	
PSG0.8-22DL	PSG0.8-22PK	22	17,6	19,2	5	12	0,096 - 0,047	0,79	1,08	0,004	25,47 €	
PSG0.8-23DL	PSG0.8-23PK	23	18,4	20,0	5	12	0,097 - 0,046	0,84	1,15	0,004	25,59 €	
PSG0.8-24DL	PSG0.8-24PK	24	19,2	20,8	6	14	0,097 - 0,046	0,89	1,22	0,005	25,72 €	
PSG0.8-25DL	PSG0.8-25PK	25	20,0	21,6	6	14	0,097 - 0,046	0,95	1,29	0,005	26,78 €	
PSG0.8-26DL	PSG0.8-26PK	26	20,8	22,4	6	14	0,097 - 0,046	1,00	1,36	0,005	27,73 €	
PSG0.8-27DL	PSG0.8-27PK	27	21,6	23,2	6	14	0,097 - 0,046	1,05	1,43	0,006	28,32 €	
PSG0.8-28DL	PSG0.8-28PK	28	22,4	24,0	8	18	0,097 - 0,046	1,10	1,50	0,007	28,96 €	
PSG0.8-29DL	PSG0.8-29PK	29	23,2	24,8	8	18	0,097 - 0,046	1,16	1,58	0,007	29,71 €	
PSG0.8-30DL	PSG0.8-30PK	30	24,0	25,6	8	18	0,097 - 0,046	1,21	1,65	0,007	30,19 €	
PSG0.8-32DL	PSG0.8-32PK	32	25,6	27,2	8	18	0,108 - 0,052	1,31	1,79	0,008	31,02 €	
PSG0.8-35DL	PSG0.8-35PK	35	28,0	29,6	10	20	0,108 - 0,052	1,47	2,00	0,009	32,09 €	
PSG0.8-38DL	PSG0.8-38PK	38	30,4	32,0	10	20	0,109 - 0,050	1,63	2,22	0,011	33,35 €	
PSG0.8-40DL	PSG0.8-40PK	40	32,0	33,6	10	20	0,109 - 0,050	1,74	2,37	0,011	34,59 €	
PSG0.8-42DL	PSG0.8-42PK	42	33,6	35,2	10	20	0,109 - 0,050	1,84	2,51	0,012	34,85 €	
PSG0.8-45DL	PSG0.8-45PK	45	36,0	37,6	10	20	0,109 - 0,050	2,01	2,73	0,014	35,35 €	
PSG0.8-48DL	PSG0.8-48PK	48	38,4	40,0	10	30	0,109 - 0,050	2,17	2,96	0,021	35,65 €	
PSG0.8-50DL	PSG0.8-50PK	50	40,0	41,6	10	30	0,109 - 0,050	2,28	3,11	0,022	39,36 €	
PSG0.8-52DL	PSG0.8-52PK	52	41,6	43,2	10	30	0,109 - 0,050	2,39	3,26	0,023	40,52 €	
PSG0.8-55DL	PSG0.8-55PK	55	44,0	45,6	10	30	0,109 - 0,050	2,55	3,48	0,025	42,20 €	
PSG0.8-58DL	PSG0.8-58PK	58	46,4	48,0	10	30	0,109 - 0,050	2,72	3,71	0,027	43,47 €	

Dimensions en mm

Module 0,8

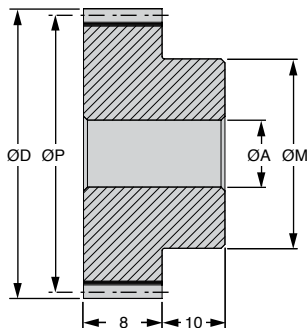

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	Sur demande

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu		Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Delrin	Peek	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)		Delrin	Peek	(kg)	Delrin	Peek
PSG0.8-60DL	PSG0.8-60PK	60	48,0	49,6	10	40	0,109 - 0,050	2,83	3,86	0,036	44,47 €		
PSG0.8-62DL	PSG0.8-62PK	62	49,6	51,2	10	40	0,109 - 0,050	2,94	4,01	0,037	45,95 €		
PSG0.8-65DL	PSG0.8-65PK	65	52,0	53,6	10	40	0,122 - 0,055	3,10	4,22	0,040	49,22 €		
PSG0.8-68DL	PSG0.8-68PK	68	54,4	56,0	10	40	0,122 - 0,055	3,26	4,45	0,042	51,77 €		
PSG0.8-70DL	PSG0.8-70PK	70	56,0	57,6	10	40	0,122 - 0,055	3,37	4,59	0,043	52,86 €		
PSG0.8-72DL	PSG0.8-72PK	72	57,6	59,2	10	40	0,122 - 0,055	3,48	4,74	0,045	54,01 €		
PSG0.8-75DL	PSG0.8-75PK	75	60,0	61,6	10	50	0,122 - 0,055	3,64	4,97	0,057	57,61 €		
PSG0.8-78DL	PSG0.8-78PK	78	62,4	64,0	10	50	0,122 - 0,055	3,81	5,19	0,060	58,48 €		
PSG0.8-80DL	PSG0.8-80PK	80	64,0	65,6	10	50	0,122 - 0,055	3,92	5,35	0,062	59,67 €		
PSG0.8-82DL	PSG0.8-82PK	82	65,6	67,2	10	50	0,122 - 0,055	4,03	5,50	0,064	60,54 €		
PSG0.8-85DL	PSG0.8-85PK	85	68,0	69,6	10	50	0,122 - 0,055	4,20	5,72	0,066	61,80 €		
PSG0.8-90DL	PSG0.8-90PK	90	72,0	73,6	10	65	0,122 - 0,055	4,47	6,10	0,090	63,82 €		
PSG0.8-95DL	PSG0.8-95PK	95	76,0	77,6	10	65	0,122 - 0,055	4,75	6,48	0,096	70,64 €		
PSG0.8-100DL	PSG0.8-100PK	100	80,0	81,6	14	65	0,122 - 0,055	5,02	6,85	0,099	71,57 €		
PSG0.8-110DL	PSG0.8-110PK	110	88,0	89,6	14	70	0,123 - 0,053	5,56	7,59	0,119	89,63 €		
PSG0.8-120DL	PSG0.8-120PK	120	96,0	97,6	14	70	0,123 - 0,053	6,11	8,33	0,132	101,32 €		

Dimensions en mm

Sur demande

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

4 423