

MODULE Engrenage droit

Delrin ou Peek

2,0



- **Qualité grade 8e25 DIN 3961 (AGMA Q9)**

- Matière :

Delrin POM (Blanc)

Peek GF30® (Marron clair)

- Denture taillée selon DIN 867

- Epaisseur de dent selon DIN 3967

- Rendement proche de 98%

Options

- Changement d'alésage (H7)

- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (J59)

- Trou taraudé

- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min

Qualité grade 8e25


REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Delrin	Peek	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Delrin	Peek	Delrin (kg)	Delrin	Peek
PSG2,0-18DL	PSG2,0-18PK	18	36	40	10	30	0,129 - 0,051	3,20	3,62	0,044	41,79 €	182,77 €
PSG2,0-19DL	PSG2,0-19PK	19	38	42	10	30	0,129 - 0,051	3,60	4,07	0,047	42,70 €	186,95 €
PSG2,0-20DL	PSG2,0-20PK	20	40	44	10	30	0,129 - 0,051	4,03	4,56	0,051	43,60 €	190,79 €
PSG2,0-21DL	PSG2,0-21PK	21	42	46	12	35	0,129 - 0,051	4,48	5,07	0,059	44,75 €	195,85 €
PSG2,0-22DL	PSG2,0-22PK	22	44	48	12	35	0,129 - 0,051	4,97	5,62	0,063	45,47 €	198,89 €
PSG2,0-23DL	PSG2,0-23PK	23	46	50	12	35	0,129 - 0,051	5,48	6,21	0,067	46,41 €	203,09 €
PSG2,0-24DL	PSG2,0-24PK	24	48	52	12	35	0,129 - 0,051	6,03	6,82	0,071	47,43 €	207,53 €
PSG2,0-25DL	PSG2,0-25PK	25	50	54	12	35	0,129 - 0,051	6,60	7,47	0,075	50,09 €	219,10 €
PSG2,0-26DL	PSG2,0-26PK	26	52	56	12	35	0,171 - 0,069	7,21	8,16	0,080	51,68 €	226,17 €
PSG2,0-27DL	PSG2,0-27PK	27	54	58	12	35	0,171 - 0,069	7,85	8,88	0,085	53,52 €	234,17 €
PSG2,0-28DL	PSG2,0-28PK	28	56	60	12	35	0,171 - 0,069	8,51	9,63	0,089	54,67 €	239,24 €

MODULE

2,0

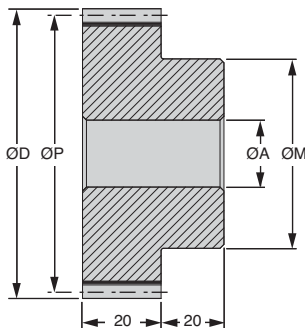

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple	Masse	Prix Uni. 1 à 5		
Delrin	Peek									Dents	Primitif	Extérieur
PSG2,0-29DL	PSG2,0-29PK	29	58	62	14	45	0,171 - 0,069	9,21	10,42	0,110	56,04 €	245,23 €
PSG2,0-30DL	PSG2,0-30PK	30	60	64	14	45	0,171 - 0,069	9,95	11,25	0,115	57,28 €	250,66 €
PSG2,0-32DL	PSG2,0-32PK	32	64	68	14	45	0,171 - 0,069	11,51	13,02	0,126	62,21 €	272,21 €
PSG2,0-35DL	PSG2,0-35PK	35	70	74	14	45	0,171 - 0,069	14,10	15,96	0,144	68,67 €	300,46 €
PSG2,0-38DL	PSG2,0-38PK	38	76	80	14	45	0,171 - 0,069	17,01	19,25	0,163	75,39 €	329,86 €
PSG2,0-40DL	PSG2,0-40PK	40	80	84	16	55	0,171 - 0,069	19,13	21,64	0,196	78,56 €	343,74 €
PSG2,0-42DL	PSG2,0-42PK	42	84	88	16	55	0,173 - 0,067	21,14	24,20	0,211	80,96 €	354,24 €
PSG2,0-45DL	PSG2,0-45PK	45	90	94	16	55	0,173 - 0,067	22,99	28,36	0,234	84,49 €	369,67 €
PSG2,0-48DL	PSG2,0-48PK	48	96	100	16	55	0,173 - 0,067	24,87	32,90	0,258	90,98 €	398,08 €
PSG2,0-50DL	PSG2,0-50PK	50	100	104	20	65	0,173 - 0,067	26,15	35,66	0,296	97,41 €	426,25 €
PSG2,0-52DL	PSG2,0-52PK	52	104	108	20	65	0,173 - 0,067	27,39	37,35	0,314	101,01 €	442,00 €
PSG2,0-55DL	PSG2,0-55PK	55	110	114	20	65	0,173 - 0,067	29,27	39,91	0,342	114,08 €	499,09 €
PSG2,0-58DL	PSG2,0-58PK	58	116	120	20	65	0,173 - 0,067	31,17	42,50	0,372	120,96 €	529,31 €
PSG2,0-60DL	PSG2,0-60PK	60	120	124	20	65	0,173 - 0,067	32,45	44,26	0,393	124,03 €	542,75 €
PSG2,0-62DL	PSG2,0-62PK	62	124	128	20	65	0,175 - 0,065	33,68	45,92	0,414	127,07 €	556,03 €