

MODULE Engrenages hélicoïdaux à axes croisés

Acier prétraité ou acier cémenté trempé

1,0



- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMAQ10)**
- Renvoi d'angle à 90°
- Angle d'hélice 45° à droite (R dans la référence)
ou 45° à gauche (L dans la référence)
- Angle de pression : 20°
- Matière :
 - acier 35NCD6 prétraité 28HRC
 - acier 20NCD2 cémenté trempé 58HRC
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%



Qualité grade 7e25

Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (J59)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min
- Le grade et les tolérances de taillage sont établis avant traitement thermique


Important : un hélicoïdal incliné à 45° dans un sens fonctionne avec un hélicoïdal incliné à 45° dans le même sens.

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Standard	Trempé							Standard	Trempé		Standard	Trempé
PXHG1,0-20R	PXHG1,0-20RH	20	28,28	30,28	5	18	0,187 - 0,068	0,37	1,36	0,069	33,13 €	54,65 €
PXHG1,0-21R	PXHG1,0-21RH	21	29,70	31,70	5	18	0,187 - 0,068	0,39	1,43	0,074	33,67 €	55,60 €
PXHG1,0-22R	PXHG1,0-22RH	22	31,11	33,11	5	18	0,190 - 0,065	0,41	1,50	0,080	34,55 €	56,98 €
PXHG1,0-23R	PXHG1,0-23RH	23	32,53	34,53	5	18	0,190 - 0,065	0,43	1,57	0,085	34,93 €	57,61 €
PXHG1,0-24R	PXHG1,0-24RH	24	33,94	35,94	6	30	0,190 - 0,065	0,45	1,64	0,132	35,35 €	58,35 €
PXHG1,0-25R	PXHG1,0-25RH	25	35,36	37,36	6	30	0,190 - 0,065	0,47	1,71	0,138	36,12 €	59,59 €
PXHG1,0-26R	PXHG1,0-26RH	26	36,77	38,77	6	30	0,190 - 0,065	0,48	1,77	0,144	36,51 €	60,27 €
PXHG1,0-27R	PXHG1,0-27RH	27	38,18	40,18	6	30	0,190 - 0,065	0,50	1,84	0,151	37,87 €	62,53 €
PXHG1,0-28R	PXHG1,0-28RH	28	39,60	41,60	6	30	0,190 - 0,065	0,52	1,91	0,157	38,54 €	63,63 €
PXHG1,0-29R	PXHG1,0-29RH	29	41,01	43,01	6	30	0,190 - 0,065	0,54	1,98	0,164	38,82 €	64,10 €
PXHG1,0-30R	PXHG1,0-30RH	30	42,43	44,43	6	30	0,190 - 0,065	0,56	2,05	0,172	39,03 €	64,42 €
PXHG1,0-32R	PXHG1,0-32RH	32	45,25	47,25	6	30	0,190 - 0,065	0,60	2,18	0,187	39,50 €	65,15 €
PXHG1,0-35R	PXHG1,0-35RH	35	49,50	51,50	6	30	0,190 - 0,065	0,65	2,39	0,212	43,84 €	72,31 €

MODULE 1,0 E

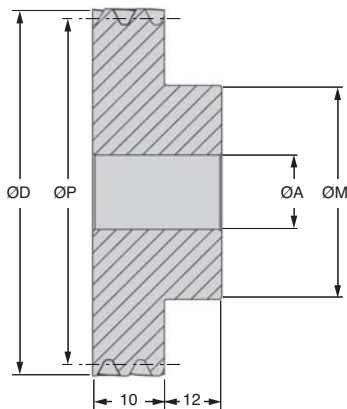

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)	Masse	Prix Uni. 1 à 5		
Standard	Trempe	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Standard	Trempe	Standard	Trempe	
PXHG1,0-38R	PXHG1,0-38RH	38	53,74	55,74	10	45	0,250 - 0,089	0,71	2,59	0,313	46,25 €	76,28 €
PXHG1,0-40R	PXHG1,0-40RH	40	56,57	58,57	10	45	0,250 - 0,089	0,74	2,73	0,332	47,85 €	78,98 €
PXHG1,0-42R	PXHG1,0-42RH	42	59,40	61,40	10	45	0,250 - 0,089	0,78	2,87	0,352	49,56 €	81,80 €
PXHG1,0-45R	PXHG1,0-45RH	45	63,64	65,64	10	45	0,250 - 0,089	0,84	3,07	0,384	53,60 €	88,41 €
PXHG1,0-48R	PXHG1,0-48RH	48	67,88	69,88	10	45	0,250 - 0,089	0,89	3,27	0,419	57,70 €	95,20 €
PXHG1,0-50R	PXHG1,0-50RH	50	70,71	72,71	10	45	0,250 - 0,089	0,80	2,95	0,443	60,13 €	99,28 €
PXHG1,0-52R	PXHG1,0-52RH	52	73,54	75,54	10	50	0,250 - 0,089	0,84	3,07	0,503	63,34 €	104,50 €
PXHG1,0-55R	PXHG1,0-55RH	55	77,78	79,78	10	50	0,250 - 0,089	0,88	3,24	0,542	65,15 €	107,52 €
PXHG1,0-58R	PXHG1,0-58RH	58	82,02	84,02	10	50	0,254 - 0,085	0,93	3,42	0,584	67,38 €	111,22 €
PXHG1,0-60R	PXHG1,0-60RH	60	84,85	86,85	10	50	0,254 - 0,085	0,97	3,54	0,613	68,83 €	113,56 €
PXHG1,0-62R	PXHG1,0-62RH	62	87,68	89,68	10	50	0,254 - 0,085	1,00	3,66	0,643	68,85 €	113,61 €
PXHG1,0-65R	PXHG1,0-65RH	65	91,92	93,92	10	55	0,254 - 0,085	1,05	3,83	0,729	78,61 €	129,73 €
PXHG1,0-68R	PXHG1,0-68RH	68	96,17	98,17	10	55	0,254 - 0,085	1,09	4,01	0,778	79,70 €	131,51 €
PXHG1,0-70R	PXHG1,0-70RH	70	98,99	100,99	10	55	0,254 - 0,085	1,13	4,13	0,812	79,72 €	131,57 €
PXHG1,0-72R	PXHG1,0-72RH	72	101,82	103,82	10	55	0,254 - 0,085	1,16	4,25	0,847	99,65 €	164,43 €
PXHG1,0-75R	PXHG1,0-75RH	75	106,07	108,07	10	55	0,254 - 0,085	1,17	4,29	0,901	102,74 €	169,52 €
PXHG1,0-78R	PXHG1,0-78RH	78	110,31	112,31	12	65	0,254 - 0,085	1,22	4,46	1,040	106,42 €	175,61 €
PXHG1,0-80R	PXHG1,0-80RH	80	113,14	115,14	12	65	0,254 - 0,085	1,25	4,57	1,079	112,82 €	186,17 €
PXHG1,0-82R	PXHG1,0-82RH	82	115,97	117,97	12	65	0,254 - 0,085	1,28	4,69	1,119	117,78 €	194,36 €
PXHG1,0-85R	PXHG1,0-85RH	85	120,21	122,21	12	65	0,259 - 0,081	1,32	4,86	1,181	124,43 €	205,28 €