


- Rivet tête plate

- Matière :

Fût : aluminium AIMg3,5

Tige : acier zingué

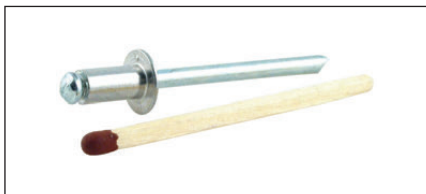


Montage

- Nécessite l'outil à main RIV-TOOL

Info.

- Pièces vendues par boîte

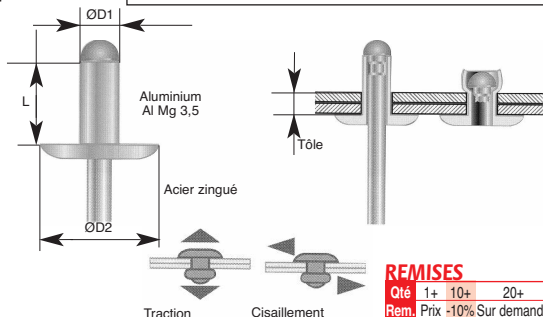

REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	ØD1	L	ØD2	Tôle		Charge maxi.		Qté par lot	Masse pour 1000 (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
				mini.	maxi.	Traction (N)	cisaillement (N)				
RIV4-8/TP/B	4	8	8	3	4,5	2100	1350	1000	1,65	-	18,32 €
RIV4-9/TP/B	4	9	8	4	5,5	2100	1350	1000	1,76	✓	18,98 €
RIV4-10/TP/B	4	10	8	5	6,5	2100	1350	1000	1,79	✓	20,48 €
RIV4-11/TP/B	4	11	8	6	7,5	2100	1350	1000	1,87	✓	21,86 €
RIV4-12/TP/B	4	12	8	7	8,5	2100	1350	1000	1,89	✓	23,78 €
RIV4-14/TP/B	4	14	8	8	10,5	2100	1350	1000	2,09	✓	25,05 €
RIV4-16/TP/B	4	16	8	10	12,5	2100	1350	500	2,12	✓	13,72 €
RIV4-18/TP/B	4	18	8	12	14,5	2100	1350	500	2,28	✓	14,88 €
RIV4-20/TP/B	4	20	8	14	16,5	2100	1350	500	2,34	✓	15,37 €
RIV4.8-8/TP/B	4,8	8	9,5	2,5	4	2580	2150	1000	2,36	✓	21,28 €
RIV4.8-9/TP/B	4,8	9	9,5	3,5	5	2580	2150	1000	2,47	✓	22,78 €
RIV4.8-10/TP/B	4,8	10	9,5	4,5	6	2580	2150	500	2,54	✓	12,11 €
RIV4.8-11/TP/B	4,8	11	9,5	5,5	7	2580	2150	500	2,66	✓	12,64 €
RIV4.8-12/TP/B	4,8	12	9,5	6,5	8	2580	2150	500	2,68	✓	13,34 €
RIV4.8-14/TP/B	4,8	14	9,5	7,5	10	2580	2150	500	3,00	✓	16,13 €
RIV4.8-16/TP/B	4,8	16	9,5	9,5	12	2580	2150	500	3,06	✓	17,78 €
RIV4.8-18/TP/B	4,8	18	9,5	11,5	14	2580	2150	500	3,28	✓	20,13 €
RIV4.8-20/TP/B	4,8	20	9,5	13,5	16	2580	2150	500	3,37	✓	21,95 €

*Dans la limite du disponible