

 



- Rivet tête plate
- Matières : inox A2

Montage

- Nécessite l'outil à main RIV-TOOL

Info.

- Pièces vendues par boîte

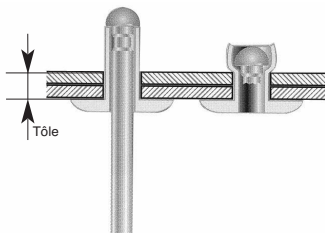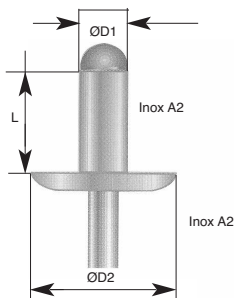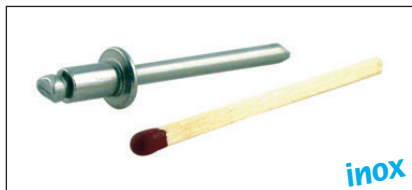

REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	ØD1	L	ØD2	Tôle		Charge maxi.		Qté par lot	Masse pour 1000 (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
				mini.	maxi.	(N)	(N)				
RIV4-6/TP/SS/B	4	6	8	1	3,5	4500	3800	1000	2,40	-	95,30 €
RIV4-8/TP/SS/B	4	8	8	2	4,5	4500	3800	1000	2,50	-	101,57 €
RIV4-10/TP/SS/B	4	10	8	4	6,5	4500	3800	1000	2,60	-	108,17 €
RIV4-12/TP/SS/B	4	12	8	6,5	8	4500	3800	1000	2,85	✓	122,78 €
RIV4-14/TP/SS/B	4	14	8	7	9,5	4500	3800	500	3,15	-	64,88 €
RIV4-16/TP/SS/B	4	16	8	14	16,5	4500	3800	500	3,30	✓	76,12 €
RIV4.8-8/TP/SS/B	4,8	8	9,5	2,5	4	5600	4700	500	3,85	-	69,71 €
RIV4.8-10/TP/SS/B	4,8	10	9,5	4	6	5600	4700	500	4,00	-	76,58 €
RIV4.8-12/TP/SS/B	4,8	12	9,5	6	8	5600	4700	500	4,35	-	83,99 €
RIV4.8-14/TP/SS/B	4,8	14	9,5	7,5	10	5600	4700	500	4,80	✓	91,90 €
RIV4.8-16/TP/SS/B	4,8	16	9,5	9,5	12	5600	4700	500	4,95	-	103,20 €
RIV4.8-18/TP/SS/B	4,8	18	9,5	11,5	14	5600	4700	500	5,40	-	110,50 €
RIV4.8-20/TP/SS/B	4,8	20	9,5	13,5	16	5600	4700	500	5,50	-	116,68 €

*Dans la limite du disponible