

- Rivet tête plate

- Matière :

Fût : aluminium AIMg3,5


Tige : acier zingué

Montage

- Nécessite l'outil à main RIV-TOOL

Info.

- Pièces vendues par boîte

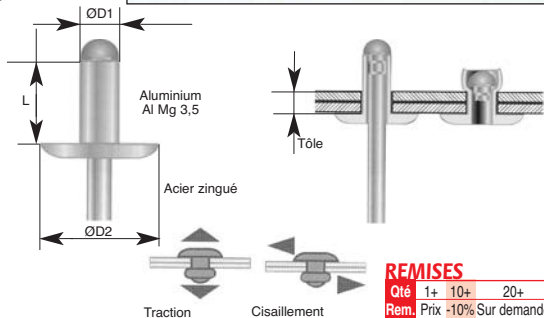

REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem. Prix	-10%	-10%	Sur demande

Références	ØD1	L	ØD2	Tôle		Charge maxi.		Qté par lot	Masse pour 1000 (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
				mini.	maxi.	Traction (N)	cisaillement (N)				
RIV4-8/TP/B	4	8	8	3	4,5	2100	1350	1000	1,65	-	17,37 €
RIV4-9/TP/B	4	9	8	4	5,5	2100	1350	1000	1,76	✓	17,99 €
RIV4-10/TP/B	4	10	8	5	6,5	2100	1350	1000	1,79	✓	19,42 €
RIV4-11/TP/B	4	11	8	6	7,5	2100	1350	1000	1,87	✓	20,71 €
RIV4-12/TP/B	4	12	8	7	8,5	2100	1350	1000	1,89	✓	22,54 €
RIV4-14/TP/B	4	14	8	8	10,5	2100	1350	1000	2,09	✓	23,73 €
RIV4-16/TP/B	4	16	8	10	12,5	2100	1350	500	2,12	✓	13,01 €
RIV4-18/TP/B	4	18	8	12	14,5	2100	1350	500	2,28	✓	14,10 €
RIV4-20/TP/B	4	20	8	14	16,5	2100	1350	500	2,34	✓	14,57 €
RIV4,8-8/TP/B	4,8	8	9,5	2,5	4	2580	2150	1000	2,36	✓	20,17 €
RIV4,8-9/TP/B	4,8	9	9,5	3,5	5	2580	2150	1000	2,47	✓	21,59 €
RIV4,8-10/TP/B	4,8	10	9,5	4,5	6	2580	2150	500	2,54	✓	11,47 €
RIV4,8-11/TP/B	4,8	11	9,5	5,5	7	2580	2150	500	2,66	✓	11,99 €
RIV4,8-12/TP/B	4,8	12	9,5	6,5	8	2580	2150	500	2,68	✓	12,65 €
RIV4,8-14/TP/B	4,8	14	9,5	7,5	10	2580	2150	500	3,00	-	15,29 €
RIV4,8-16/TP/B	4,8	16	9,5	9,5	12	2580	2150	500	3,06	✓	16,85 €
RIV4,8-18/TP/B	4,8	18	9,5	11,5	14	2580	2150	500	3,28	-	19,09 €
RIV4,8-20/TP/B	4,8	20	9,5	13,5	16	2580	2150	500	3,37	✓	20,81 €