

- Rivet tête extra-large

- Matière :

Fût : aluminium AIMg3,5

 

Tige : acier zingué

### Montage

- Nécessite l'outil à main RIV-TOOL

### Info.

- Pièces vendues par boîte

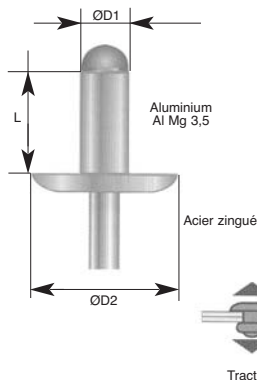

### REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	ØD1	L	Tôle		Charge maxi.		Qté par lot	Masse pour 1000	Stock	Prix Uni. 1 à 9	
			ØD2	mini.	maxi.	Traction (N)					cisaillement (N)
RIV4-8/TX/B	4	8	12	3	4,5	2100	1350	500	1,89	-	12,25 €
RIV4-10/TX/B	4	10	12	5	6,5	2100	1350	500	2,06	✓	13,73 €
RIV4-12/TX/B	4	12	12	7	8,5	2100	1350	500	2,15	✓	15,66 €
RIV4-14/TX/B	4	14	12	8	10,5	2100	1350	500	2,36	-	16,47 €
RIV4-16/TX/B	4	16	12	10	12,5	2100	1350	500	2,38	✓	18,07 €
RIV4-20/TX/B	4	20	12	13	16,5	2100	1350	500	2,58	-	19,63 €
RIV4,8-10/TX/B	4,8	10	16	4,5	6	2850	2150	500	3,13	✓	15,29 €
RIV4,8-12/TX/B	4,8	12	16	5,5	8	2850	2150	500	3,30	✓	16,71 €
RIV4,8-14/TX/B	4,8	14	16	7,5	10	2850	2150	250	3,65	✓	9,31 €
RIV4,8-16/TX/B	4,8	16	16	9,5	12	2850	2150	250	3,68	✓	10,76 €
RIV4,8-18/TX/B	4,8	18	16	11,5	14	2850	2150	250	3,86	✓	11,86 €
RIV4,8-20/TX/B	4,8	20	16	13,5	16	2850	2150	250	3,92	-	12,84 €

\*Dans la limite du disponible