


Frette de serrage simple



RT15 Couple faible non auto-centrante

- Couple transmissible peu élevé
- Montage et démontage facile
- Faible encombrement radial
- Pas de jeu
- **Élimine les concentrations de contraintes dues aux rainures de clavette**
- Augmente la section résistante de l'arbre
- Résiste aux mouvements alternés
- Matière : C45/C50
- Possibilité de monter 4 éléments en série

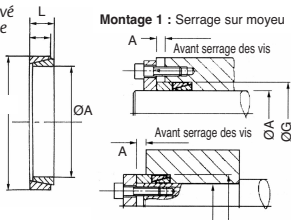

Info.

- *P_N : Pression de surface sur le moyeu
- *P_w : Pression de surface sur l'arbre
- Prévoir un flasque pour assurer le serrage

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -10%-15%-20%-25% Sur demande					

Références	ØA	ØD	L	Distance A avec				Couple transmissible T (Nm)	Effort axial Fax (kN)	P _w * (N/mm ²)	P _N * (N/mm ²)	Prix Uni. 1 à 5
				1	2	3	4					
RT15-12-15	12	15	4,50	2,5	2,5	3,0	4,0	11	1,56	115	90	3,52 €
RT15-13-16	13	16	4,50	2,5	2,5	3,0	4,0	13	1,56	110	90	3,52 €
RT15-14-18	14	18	6,30	3,5	3,5	4,5	5,5	22	2,50	115	90	3,52 €
RT15-15-19	15	19	6,30	3,5	3,5	4,5	5,5	24	2,50	110	85	3,69 €
RT15-16-20	16	20	6,30	3,5	3,5	4,5	5,5	27	2,50	105	85	3,69 €
RT15-17-21	17	21	6,30	3,5	3,5	4,5	5,5	30	2,50	105	85	3,69 €
RT15-18-22	18	22	6,30	3,5	3,5	4,5	5,5	32	2,50	100	80	3,69 €
RT15-19-24	19	24	6,30	3,5	3,5	4,5	5,5	49	3,60	140	110	4,03 €
RT15-20-25	20	25	6,30	3,5	3,5	4,5	5,5	53	3,60	135	105	4,03 €
RT15-22-26	22	26	6,30	3,5	3,5	4,5	5,5	66	3,60	135	115	4,03 €
RT15-24-28	24	28	6,30	3,5	3,5	4,5	5,5	73	3,60	130	110	4,03 €
RT15-25-30	25	30	6,30	3,5	3,5	4,5	5,5	72	3,60	115	95	4,03 €
RT15-28-32	28	32	6,30	3,5	3,5	4,5	5,5	86	3,60	115	100	4,15 €
RT15-30-35	30	35	6,30	3,5	3,5	4,5	5,5	91	3,60	100	85	4,31 €
RT15-32-36	32	36	6,30	3,5	3,5	4,5	5,5	131	4,50	130	115	4,31 €
RT15-35-40	35	40	7,00	3,5	3,5	4,5	5,5	171	5,40	125	110	4,31 €
RT15-36-42	36	42	7,00	3,5	3,5	4,5	5,5	169	5,40	115	100	4,63 €
RT15-38-44	38	44	7,00	3,5	3,5	4,5	5,5	181	5,40	110	95	4,78 €
RT15-40-45	40	45	8,00	3,5	4,5	5,5	6,5	231	6,60	115	105	4,78 €
RT15-42-48	42	48	8,00	3,5	4,5	5,5	6,5	235	6,60	110	95	5,36 €
RT15-45-52	45	52	10,00	3,5	4,5	5,5	6,5	353	9,90	105	95	5,87 €
RT15-48-55	48	55	10,00	3,5	4,5	5,5	6,5	572	13,20	155	135	6,02 €
RT15-50-57	50	57	10,00	3,5	4,5	5,5	6,5	602	13,20	150	130	6,57 €
RT15-55-62	55	62	10,00	3,5	4,5	5,5	6,5	670	13,20	140	125	7,19 €
RT15-56-64	56	64	12,00	3,5	4,5	5,5	7,0	790	15,70	130	115	7,31 €
RT15-60-68	60	68	12,00	3,5	4,5	5,5	7,0	860	15,70	125	110	7,99 €
RT15-63-71	63	71	12,00	3,5	4,5	5,5	7,0	910	15,70	120	105	8,30 €
RT15-65-73	65	73	12,00	3,5	4,5	5,5	7,0	950	15,70	115	100	8,78 €
RT15-70-79	70	79	14,00	3,5	5,0	6,5	7,5	1380	20,90	125	110	10,51 €
RT15-75-84	75	84	14,00	3,5	5,0	6,5	7,5	1450	20,90	115	100	11,55 €
RT15-80-91	80	91	17,00	4,0	6,0	6,5	8,0	2200	29,00	125	105	14,83 €